

Cable Scout+

- Cable Scout+ Sæt

Egenskaber og fordele


- Professionel installationsværktøj
- Klarer kabel- og ledningstræk hurtigt, selv i krævende omgivelser
- Stængerne er fremstillet i glasfiberforstærket plastik
- Trækker et kabel med vægt op til 80 kg
- Brugeren kan inspicere, oplyse og trække
- Komplet system af stænger, anvendeligt tilbehør og opbevaringspose



For mere info!



I Cable Scout+ Deluxe sæt opbevares alle stænger samt tilbehør pænt og nydeligt i praktisk taske.

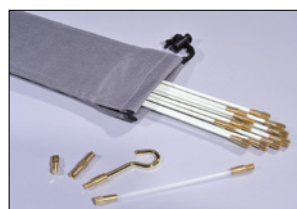

Basis sæt.



Mini sæt.

TYPE	Beskrivelse	Stænger, indhold	Stangkapacitet (m)	Tilbehør, indhold	EAN	Bestillingsnr.
CS-SD	DeLuxe Set: Det perfekte sæt til de større installationer	2 stænger x 1 m (hvid) 6 stænger x 1 m (rød) 2 stænger x 1 m (blå)	10,0 m	150 hvid fleksibel stang, ring, adapter, krog, mini øje, kugle, LED lampe og magnet	4031026406268	897-90001
CS-SH	Handy sæt: Passer lige i værktøjskassen	1 stang X 40 cm (hvid) 2 stænger X 40 cm (rød) 1 stang X 40 cm (blå)	1,6 m	400 hvid fleksibel stang, kugle, krog og mini øje	4031026406275	897-90003
CS-SB	Standardsæt: Til generelle kabelinstallationer	10 stænger x 1m (hvid)	10,0 m	150 hvid fleksibel stang, adapter, krog og mini øje	4031026406251	897-90000

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.


- Cable Scout+ stænger i par



Oversigt over forskellige stænger.

TYPE	Stænger, indhold	Stangfleksibilitet	Ø D	EAN	Bestillingsnr.
CS-PN	Et par 1 m nylon stænger	fuldt fleksibel	5,0	4031026406329	897-90008
CS-P4	Et par 4 x 1000 hvide stænger	fleksibel	4,0	4031026406299	897-90005
CS-P5	Et par 5 x 1000 røde stænger	medium	5,0	4031026406305	897-90006
CS-P6	Et par 6 x 1000 blå stænger	stærk	6,0	4031026406312	897-90007

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

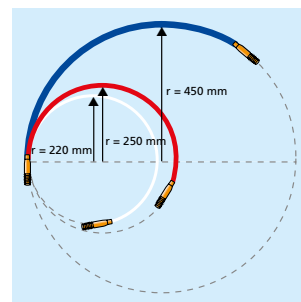

Oversigt over bøjningsradier



Cable Scout+

- Cable Scout+ - Yderligere tilbehør


Cable Scout+ kommer med en masse brugbart tilbehør. Trækstrømper er udviklet til at gribe om objekter udefra og giver en meget sikker og hurtig metode til at sikre rør og kabler til stangen. Åben bare strømpen åbnes ved at presse flet flexen, skub den over kablet og slip. Strømpen vil låse om kablet øjeblikkeligt.

Egenskaber og fordele

- Professionel installationsværktøj
- Klarer kabel- og ledningstræk hurtigt, selv i krævende omgivelser
- Stængerne er fremstillet i glasfiberforstærket plastik
- Trækker et kabel med vægt op til 80 kg
- Brugeren kan inspicere, oplyse og trække
- Komplet system af stænger, anvendeligt tilbehør og opbevaringspose



Trækstrømper er tilgængelig i 5 forskellige størrelser.

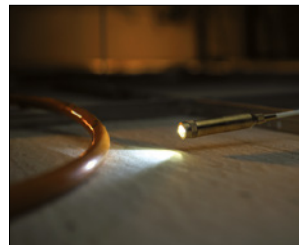

LED-lampe - det perfekte hjælpemiddel til at orientere sig i hulrum.



Viften glider over ru og ujævne overflader.



Den stærke magnet kan løfte et værktøj på op til 2,5 kg.

TYPE	Tegning	Beskrivelse	EAN	Bestillingsnr.
CS-SA		Tilbehørssæt: indeholder en 150 langt fleksibelt lod, flad kugle, omkøbler, enkel magnet, kæde, mini øje og mini krog.	4031026406282	897-90004
CS-ACG1630		Trækstrømpe: 2 stk. velegnet for diametre fra 1,6 - 3,0 cm	4031026406381	897-90027
CS-ACG0415		Trækstrømpe: 3 stk. velegnet for diametre fra 0,4 - 1,5 cm	4031026406374	897-90026
CS-AW		Vifte: tillader kabler at glide over ru og ujævne overflader	4031026406367	897-90018
CS-AB		Lampe: Nyttig til inspektion i mørke omgivelser	4031026406343	897-90016
CS-AMG2		Stærk magnet: Et nyttigt hjælpeværktøj til at løfte metal med en vægt på op til 2,5 kg	4031026406336	897-90015

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.