

## 製品情報


---

### D-subコネクタ変換用基板 CK-10

※パターン図の縮尺率は一定ではありませんのでご注意ください。

#### 主な仕様

寸法	24.13×91.44mm
材質・板厚	両面・ガラスエポキシ1.6t
仕上処理	スルホールハンダメッキ レジスト
パターン	D-subコネクタ9ピン用、2枚続き

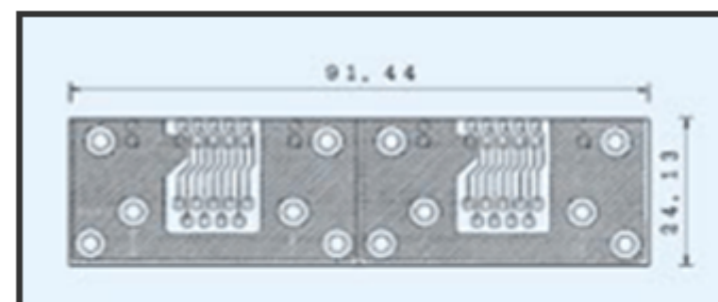

---

この製品はRoHS対応製品ではありません。