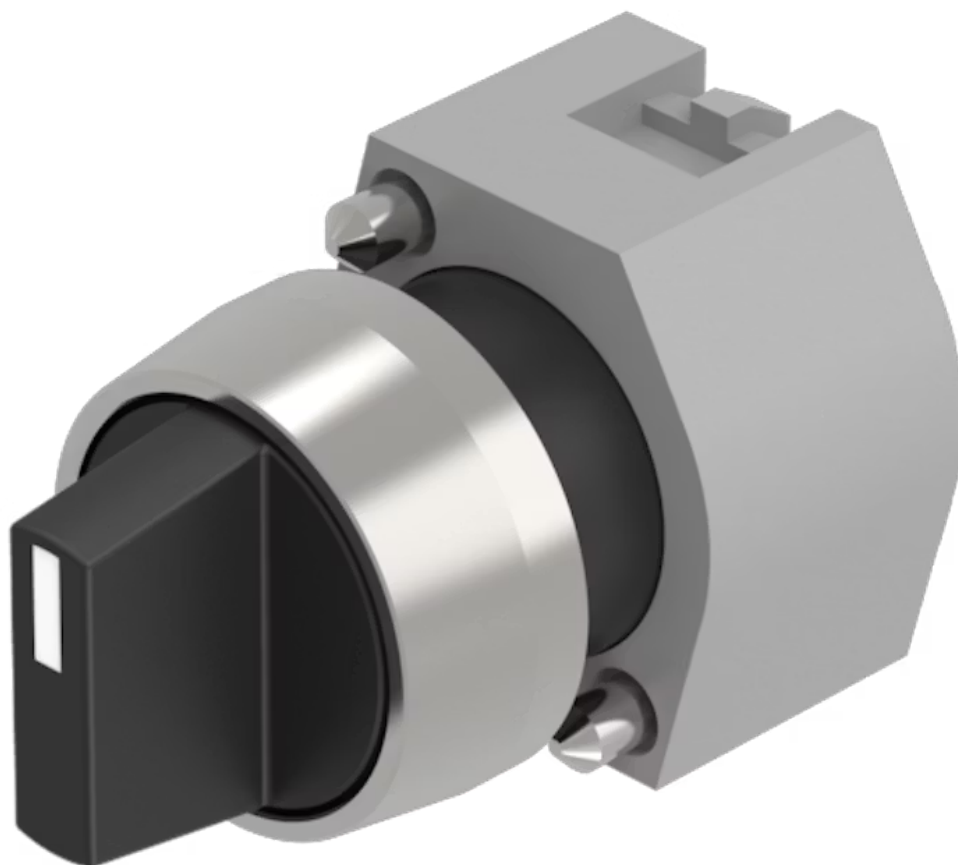


# Vorsatz

704.411.0

Vertrieb durch  
Rs-online<https://rs-online.eao.com/component/704.411.0...>

Ihr Produkt:

---



## 704.411.0 Vorsatz

### FRONT

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Frontabmessung:</b>       | Ø 29 mm   |
| <b>Frontform:</b>            | rund      |
| <b>Frontrahmen Farbe:</b>    | Natur     |
| <b>Frontrahmen Material:</b> | Aluminium |

### MONTAGE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Bauform:</b>       | erhaben        |
| <b>Einbauöffnung:</b> | Ø 22,5 mm      |
| <b>Montage-Typ:</b>   | Paneel-Montage |

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Drehgriff Farbe:</b>       | Schwarz    |
| <b>Drehgriff Balkenfarbe:</b> | Weiss      |
| <b>Drehgriff Material:</b>    | Kunststoff |
| <b>Drehgriff Form:</b>        | kurz       |

### ELEKTRISCHE KENNWERTE

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normen:</b> | Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte»<br>DIN EN 60947-1 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### MECHANISCHE KENNWERTE

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Schaltfunktion:</b> | Ruhe - Rast  |
| <b>Schaltstufen:</b>   | 2 Stellungen |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Schaltwinkel:</b>            | 90° rechts / -45° ... +45° |
| <b>Mechanische Lebensdauer:</b> | ≤2,5 Mio. Schaltzyklen     |
| <b>Gewicht:</b>                 | 0.032 kg                   |

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>IP-Schutzart:</b>      | IP65 frontseitig    |
| <b>Einsatztemperatur:</b> | – 40 °C ... + 55 °C |
| <b>Lagertemperatur:</b>   | – 40 °C ... + 85 °C |

## ZERTIFIKATE

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>REACH:</b> | REACH konform |
| <b>RoHS:</b>  | RoHS konform  |

## WEITERE


|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>           | Vorsatz, Ø 22,5 mm, Ø 29 mm, nicht ausleuchtbar, Schwarz, kurz, rund, Natur, Aluminium, eloxiert, Ruhe - Rast |
| <b>Hinweise:</b>                   | Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar                                                                           |
| <b>max. Anzahl Schaltelemente:</b> | 3                                                                                                             |
| <b>Schaltstellungen:</b>           |                                                                                                               |

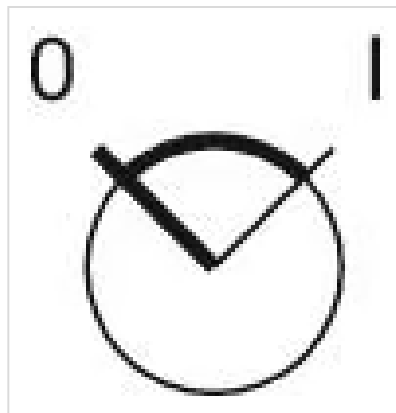

## Schaltschemas:




## Einbauöffnungen:

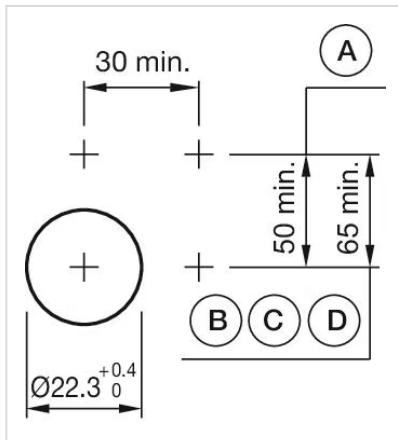

A = Schraubanschluss  
 B = Federkraftklemme (PIT)  
 C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm  
 D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

**Abmessungen:**

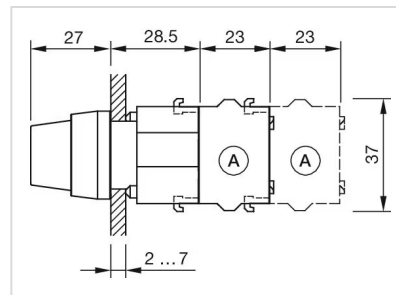

A = Schraubanschluss