

## SERVANTES GRILLAGÉES

 


500 KG

### Modèles avec toit 3 côtés et portes équipées de 4 étagères

Servantes destinées au transport et au stockage de produits sur plateau ou en vrac. Robustes, elles se distinguent par leur châssis entièrement mécanosoudé. Livrées avec 4 étagères.


- Châssis mécano-soudé en tube rectangulaire de forte section conçu pour des utilisations intensives.
- Barre de poussée mécano-soudée en tube Ø 28 mm. Hauteur de poussée ergonomique.
- Panneaux et toit grillagés en maille de 50 × 50 mm offrant une grande liberté de positionnement pour les étagères en option.
- Plateau de la base inclus en bois mélaminé gris épaisseur 16 mm. Étagères en option.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein norme EN 1757. Roues à bandage TPE non tachantes, silencieuses, effort au démarrage réduit de 50 %.
- Se transforment en armoires grillagées verrouillables. 1 clé fournie.
- Livrées montées.



Modèle présenté avec 3 étagères

Référence	Hauteur de la poignée	Dimensions plateaux mm	Dimensions hors tout mm	Ø Roues	Bandage	Poids kg
880 009 572	1015	1000 x 700	1155 x 740 x 1790	200	TPE	79
880 009 573		1200 x 800	1355 x 840 x 1790			90

### ZOOM PRODUIT

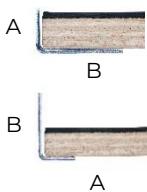

Option étagères plateaux bois

Etagères en bois MULTIPLIS épaisseur 19 mm, 2 possibilités de positionnement avec ou sans rebords électro-zingués (rebords de 21 mm).

Réglables en hauteur en fonction des charges à transporter.  
CU / étagère : 100 kg.

Retrouvez-nous sur  
[www.fimm.fr](http://www.fimm.fr)

## **OPTIONS :**

### **ETAGÈRES :**



882 005 388 – Bois mélaminé 1000 x 700 mm  
Poids : 6 kg



882 006 700 – Bois mélaminé 1000 x 700 mm recouvert de caoutchouc strié antidérapant  
Poids : 7 kg

882 005 389 – Bois mélaminé 1200 x 800 mm  
Poids : 7 kg

882 006 701 – Bois mélaminé 1200 x 800 mm recouvert de caoutchouc strié antidérapant  
Poids : 8 kg

### **TRACTION :**



862 010 593 – Timon de traction avec ressort de rappel.



882 009 649 – Attelage + timon pour mise en train, avec boule d'attelage.



Mise en train possible avec les habillages adaptés à vos besoins.

### **ROUES :**



Roues pneumatiques  
Ø 200 mm 802 000 111  
Adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, limite la charge à 250 kg.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



Roues antistatiques  
Ø 200 mm 802 008 483  
Bandage polyuréthane évitant tous risques d'étincelles.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



4 roues pivotantes  
Ø 200 mm 802 010 592  
Remplacement des 2 roues fixes en série par 2 pivotantes.

4 roues pivotantes dont 2 à frein.

## **AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES**



Grillagée 3 côtés avec toit



Grillagée 2 côtés sans toit