



主要

产品系列	OsiSense XU
产品类型	Backlight
附件/独立安装部件	照明附件
灯源	LED 红色 : 100 x 100 mm

补充信息

材料	Aluminium box
产品适用范围	XUW
产品重量	0.29 kg
额定电源电压 [Us]	24 V 直流 和 逆相保护
电源电压范围	23...25 伏特(V) DC
电流消耗	<= 480 mA (无负荷)
电气连接	1 m cable + 1 female connector M12 5 pins

环境

产品认证	CE
运行温度	0...35 °C
贮存环境温度	0...35 °C
IP 保护等级	IP30 符合 IEC 60529


可持续性

产品类型	非绿色产品认证标志 (Green Premium) 产品
------	------------------------------

Contractual warranty

阶段	18 个月
----	-------

Dimensions

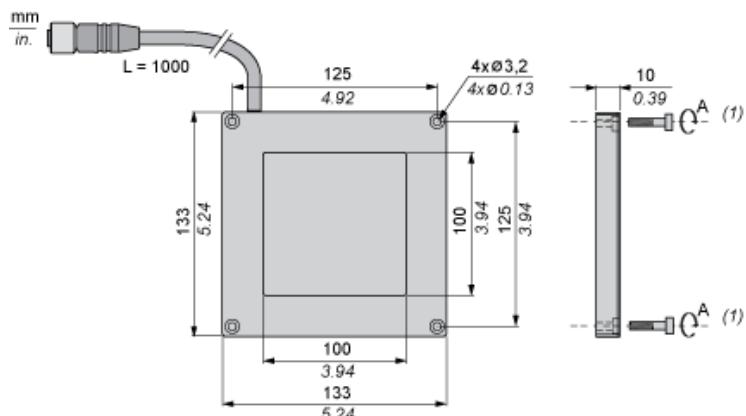

(1) Tightening torque: A = 1.2 N.m (10.6 lb-in).

