


Roulements à rouleaux coniques, à une rangée, roulements à cotes métriques



Tolérances , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation
d	D	T	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite		
mm			kN		kN	tr/min		kg	-
20	42	15	24,2	27	2,7	12000	16000	0,097	32004 X/Q

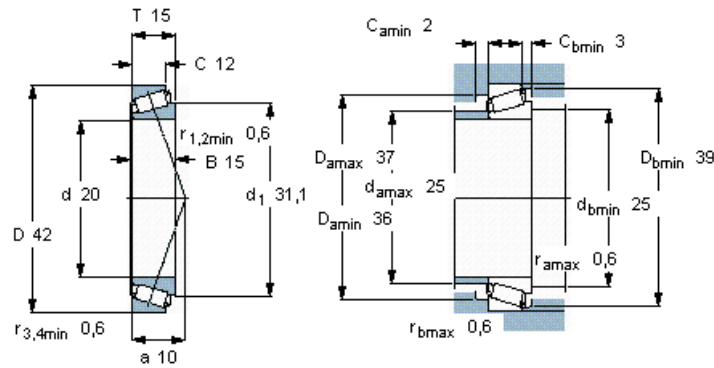

Coefficients de calcul

e 0,37
Y 1,6
Y₀ 0,9