

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD R32 - 1808200

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2): 160 V, 極数: 3, ピッチ: 2.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント




特長

- ✓ PTSM.../PTPM... プラグと互換
- ✓ 大電流6 A
- ✓ テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠
- ✓ 表面にしっかりメカニカルに固定する頑丈なはんだアンカー
- ✓ SMT専用プロセスで使用するために特別に設計



基本情報

梱包	600 pc
最低注文数	600 pc
GTIN	 4 046356 694469
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	1.326 g
関税	85369010
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	7.5 mm
ピッチ	2.50 mm
寸法a	5 mm
高さ	5 mm
	5 mm
はんだピンの長さ	2 mm

その他

製品範囲	PTSM 0,5/..-HH-SMD
------	--------------------

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD R32 - 1808200

技術データ

その他

絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 (III/3)	2.5 kV
定格サージ電圧 (III/2)	2.5 kV
定格サージ電圧 (II/2)	2.5 kV
定格電圧 (III/3)	50 V
定格電圧 (III/2)	160 V
定格電圧 (II/2)	160 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	6 A
最大負荷電流	6 A
絶縁材質	LCP
UL94難燃性クラス	V0
色	黒
極数	3

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD R32 - 1808200

認証

認証

UL Recognized / UL Recognized / EAC

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized	
	B
標準規格 IN	5 A
定格電圧UN	150 V

UL Recognized	
	B
標準規格 IN	5 A
定格電圧UN	150 V

EAC

アクセサリ

その他の製品

サンプルセット - SAMPLE PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5SMDWH - 1820657



ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 3, ピッチ: 2.5 mm, 色: 白, コンタクト表面: すず, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD R32 - 1808200

アクセサリ

プラグ - PTSM 0,5/ 3-P-2,5 - 1778845



プラグ, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 3, ピッチ: 2.5 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 黒, コンタクト表面: すす

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-SMD R44 - 1810722



ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 3, ピッチ: 2.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すす, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント, 回転防止ピン付き

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 3-HHI0-2,5-SMD R44 - 1815138



ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 3, ピッチ: 2.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すす, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 3-HHI1-2,5-THR R32 - 1810793



ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 3, ピッチ: 2.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すす, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント, 回転防止ピン付き

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-THR R32 - 1815060




ソケット, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 3, ピッチ: 2.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すす, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント

図面

ベースストリップ - PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD R32 - 1808200

穴あけ加工図

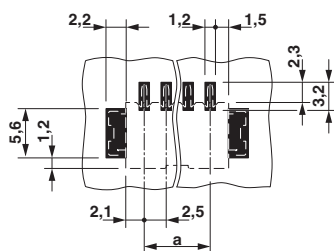

外形寸法

