

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2231.21H0.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2231.2...>

お客様の製品:



45-2231.21H0.000 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	銀
フロントベゼル 材質:	メタル

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	緑
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明
レンズ 種類:	フロントベゼルレベル
照光 色:	緑

機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
スイッチング方式:	スローメーカースイッチングエレメント

機械的寿命: 300万回操作
使用周波数: 最大 3 600/h
重量: 0.039 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K
使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, フラッシュ, 照光用, 緑, プラスチック, 透明, 丸形, 銀, メタル, モメンタリ, IP66、IP67、IP69K, 緑

ハウジング 色: 銀

ハウジング 材質: メタル

配線図:

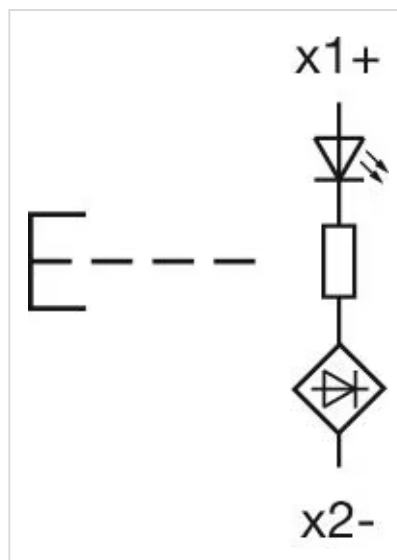

マウントカットアウト:



寸法図:

