
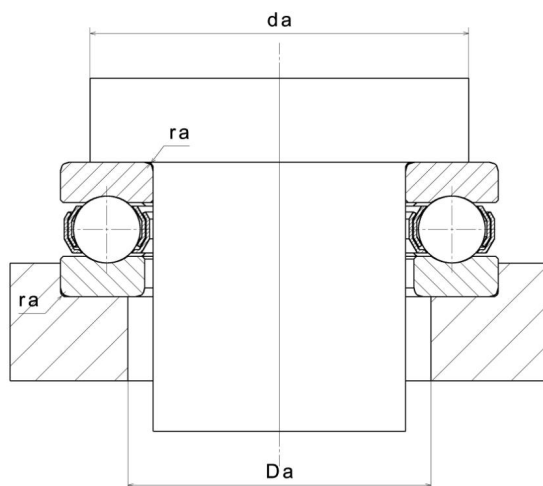


## Données techniques

### 51126

Butées à billes simple effet

### VISUEL(S)

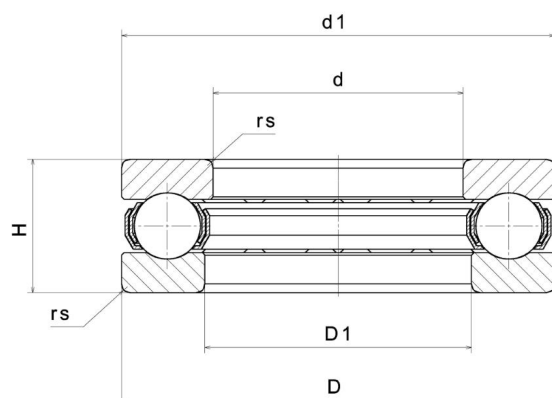

## DEFINITION TECHNIQUE

<b>Marque</b>	NTN
<b>d - Diamètre Intérieur</b>	130 mm
<b>D - Diamètre Extérieur</b>	170 mm
<b>T - Hauteur de butée</b>	30 mm
<b>rs - Rayon mini de Raccordement</b>	1 mm
<b>Masse</b>	1,73 kg

## PERFORMANCE PRODUIT

<b>Ca - Capacité charge axiale dynamique</b>	104000000 mN
<b>C0a - Capacité charge axiale statique</b>	350000000 mN
<b>Cua - Charge axiale limite à la fatigue</b>	13000000 mN
<b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>	11400 °/s
<b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b>	7800 °/s
<b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>	233,15 °K
<b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>	393,15 °K

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

<b>Da max - Diamètre max épaulement BE</b>	146 mm
<b>da min - Diamètre mini épaulement BI</b>	154 mm

