

CARACTERISTIQUES

- **USB 3.0 SuperSpeed** offrant d'excellentes vitesses de transfert
- **Compatible USB 2.0, 1.1**, ce qui le rend extrêmement polyvalent
- **Gaine en PVC bleu** offrant une excellente durabilité et une excellente protection
- **10 broches**
- **28 AWG (calibre de fil américain)**
- **Diamètre total du câble : 5 mm**
- **Blindé, tressé et drain**
- **Contacts dorés**
- **Connecteurs en nickel avec capots en PVC** offrant une connexion fiable

Câble USB A mâle RS Pro vers USB B mâle, 5 m

RS code commande : 182-8839



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à

payer un prix élevé.

Description du produit

Ce câble USB de haute qualité de RS Pro est doté d'un connecteur USB 3.0 A mâle à une extrémité et d'un connecteur USB 3.0 B mâle à l'autre, offrant des vitesses USB exceptionnelles et une fiabilité adaptées à une large gamme d'applications. Avec l'ajout de l'USB 3.0, le câble est également rétrocompatible avec l'USB 2.0 et 1.1, ce qui en fait un câble USB extrêmement polyvalent. La gaine de câble est dotée de conducteurs en fil de cuivre et d'un fil de drain avec une tresse en aluminium pour le blindage, garantissant un câble USB hautes performances. Les fils internes sont enfermés dans une gaine en PVC bleu offrant une excellente durabilité et une résistance à la corrosion, tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter aux solutions de gestion de câble. Les deux types de connecteurs sont fabriqués en nickel et sont dotés de capots en PVC, offrant des performances et une protection optimales. Ce câble USB hautes performances est idéal pour connecter divers appareils ensemble qui nécessitent le chargement, l'alimentation ou les données à transférer, tels qu'un ordinateur et une imprimante.




Caractéristiques générales

Type USB	USB 3.0
Connecteur A	USB-A mâle
Type A de connecteur	USB A
Connecteur A Sexe	Mâle
Connecteur B	USB B mâle
Type de connecteur B.	USB B
Connecteur B Sexe	Mâle
Matériau de gaine extérieure	PVC
Couleur de la gaine	Bleu
Placage de connecteur	Nickel
Construction de broche	Le nickel et les capots en PVC sont également disponibles
Applications	Imprimantes, scanners, disques durs externes, modems, routeurs, consoles, périphériques audio et visuels Visual

Spécifications mécaniques

Longueur	5m
-----------------	----

Homologations

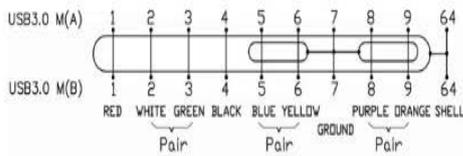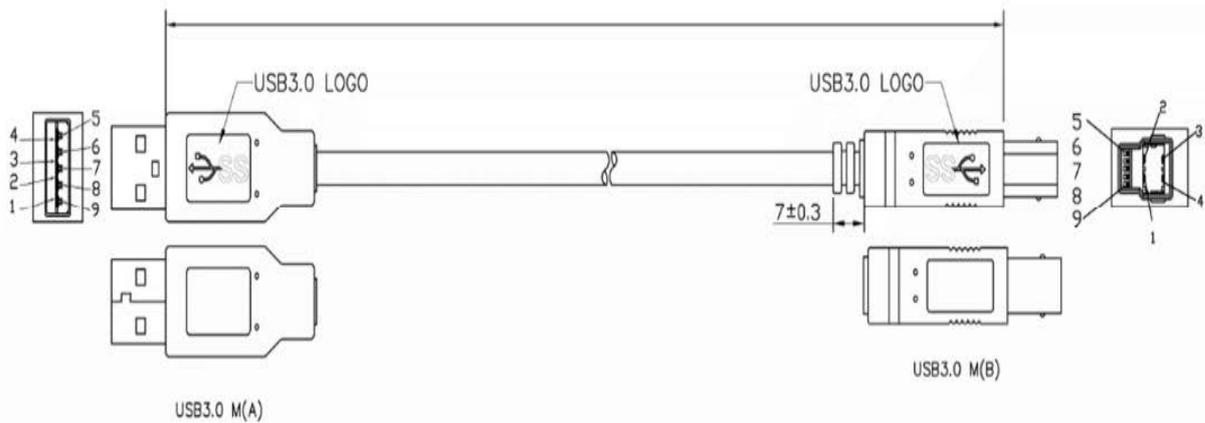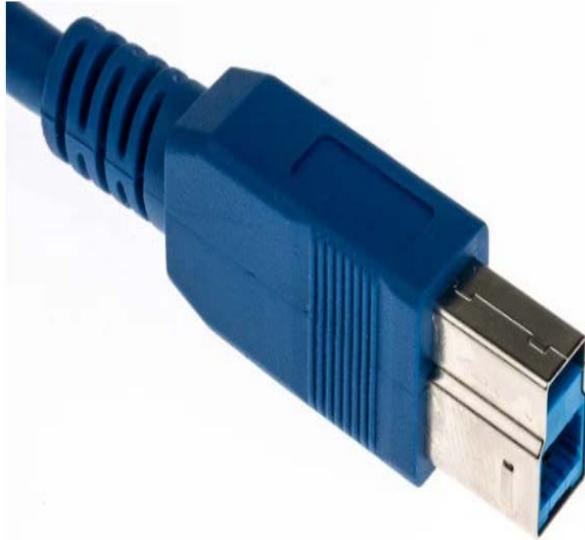

1. CABLE: UL2725, AL+B-FOIL,(30AWG*1P)+[AL+MY-FOIL,(30AWG*1P+D)]*2+24AWG*2C.
BLUE COLOR, OD=5.5mm, PVC JACKET.
2. LENGTH: 1.0M.
3. CONNECTORS: USB3.0 M(A)*1PCS, USB3.0 M(B)*1 (BLUE INSULATOR).
4. MOLD: MOLDING USB TYPE.
5. CONTACTS: WHITE/GREEN PAIR...30AWG, RED/BLACK...24AWG
6. OPEN/SHORT TEST: 100% TEST.
INSULATION: 2M.

