


# 08 25 145

## Spitse kombitang

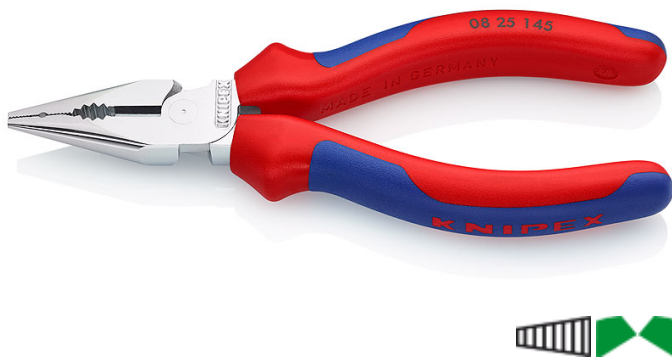


- Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien)
- Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen
- Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden
- De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg
- Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Lange levensduur en stabiele punten
- Gesmeed uit speciaal gereedschapstaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard




<b>Artikel-nr.</b>	08 25 145
<b>EAN</b>	4003773078975
<b>Kop</b>	
<b>Tang</b>	verchromd
<b>Benen</b>	met meer-componentengrepen
<b>Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm</b>	3,0
<b>Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm</b>	2,0
<b>Snijwaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter) Ø mm</b>	8,0
<b>Snijwaarde Cu-kabel, meerdradig mm<sup>2</sup></b>	16,0
<b>Lengte mm</b>	145
<b>Gewicht netto g</b>	145




Gefreesde groef in de grijpzone

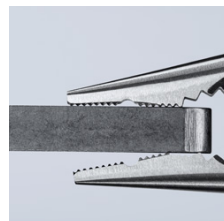

vaste grip, ook aan vlakke delen door het driepunten-oplegstuk

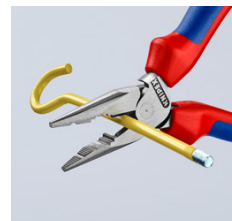

eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging

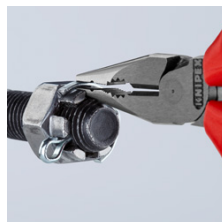

Punt blijft ook bij grotere verdraaikrachten vormstabiel

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen