


特点

- 旨在提供强大的性能
- 确保最佳带宽
- 支持高达 100m 的水平网络应用
- 打印的仪表标记
- pvc、装和 pe 选件
- 24 awg 导线-实心裸铜

RS Pro pvc Cat5e 电缆、光纤 / utp、305m 末端接 / 末端接

RS 号: 556-869

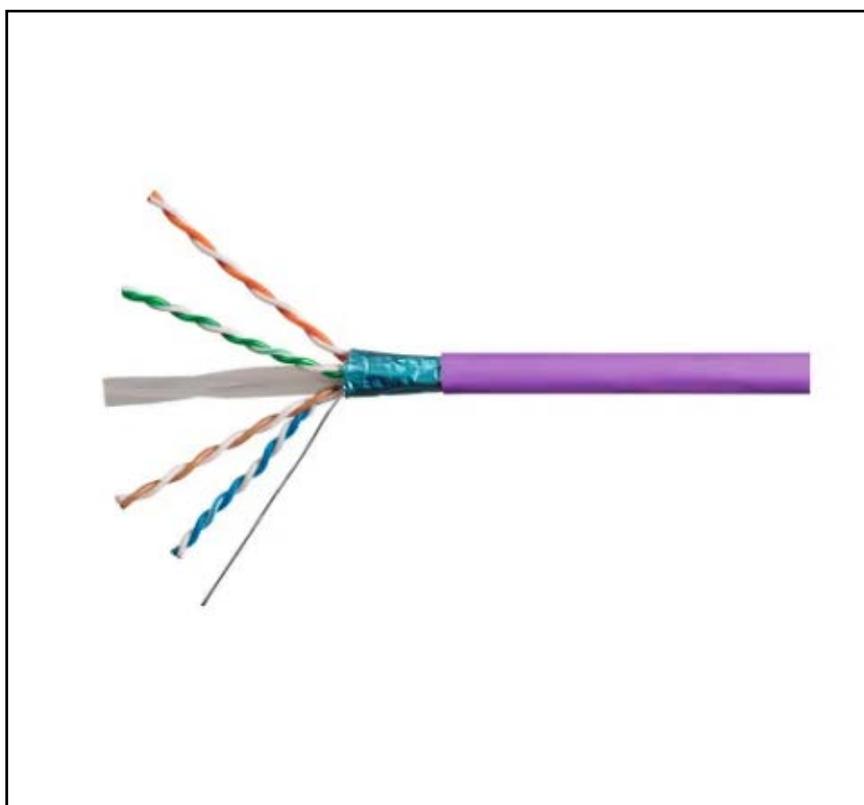

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 5e 类电缆旨在为高速网络应用提供卓越的性能。此 Cat5e 类电缆超出了最低指定性能并可防止 串扰有助于保持数据安全

一般规格

端接/末端接	无终端接头
连接器类型	末端接 / 末端接
屏蔽类型	无屏蔽双绞线 (utp
外层护套材料	pvc
护套颜色	紫色
导线材料	裸铜
绝缘体材料	hdpe
火灾行为	低烟无卤 (含卤) (灯)
应用	支持距离达 100 米的主干和水平网络应用、 10 base t (ieee 802.3) 令牌环 (ieee 805.5) 100 base t (ieee 802.3u) atm 155 100 vg 任意 lan (ieee 802.12)

机械规格

长度	305m
外径	5mm
绝缘体直径	1.03mm +/-0.03
美国线规	24
芯线束	1/24mm

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	ansi/eia 568B : 2002 、 iso/iec 11801 : 2002 、 rohs 、 reach 。

