

ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1053438>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND，安装方式: 锁扣，适用的模块宽度：10.2 mm，标签数: 10，文本框高度: 10.5 mm，文本框宽度: 10.15 mm

优势

- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
- ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案

商业数据

订货号	1053438
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2122
产品关键代码	BG2122
目录页面	页码121 (C-3-2019)
GTIN	4017918016890
单件重量（含包装）	2.52 g
单件重量（不含包装）	2.101 g
原产地	CN

ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条



1053438
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1053438>

技术数据

产品属性

产品类型	已标记的端子标识
针距	10.2 mm
型号	高

标识

标签数	10
每排单独标记数	10
标记条数目	10
打印方向	水平
打印	U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND

安装

安装类型	锁扣
------	----

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
----	---------------------------

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

尺寸

宽度	10 mm
针距	10.2 mm

文本框

文本框宽度	10.15 mm
文本框高度	10.5 mm

标准和规范

ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1053438>

耐摩擦度

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

说明

概述

10张完全相同的标记条构成一个包装单元（PU）。

ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条




1053438

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1053438>

图纸

示意图

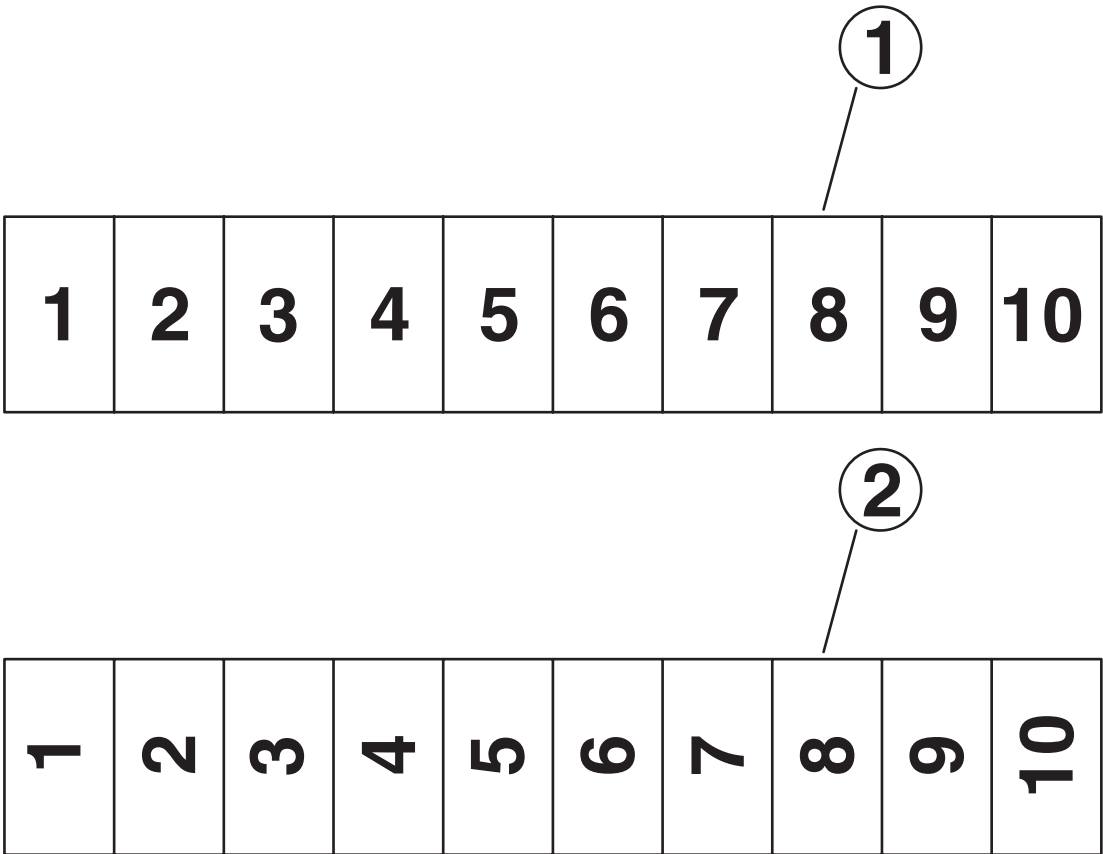

ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1053438>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1053438>

产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》		是, 无豁免
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》(CAS编号)		相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn