

# Universal Steckdosenleiste 5-fach (Typ E) mit Schalter

Art-Nr.: 0201x02052301 (1,5 m Zul.) | 0201x02052303 (3 m Zul.) | 0201x02052305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m oder 5 m Zuleitung)


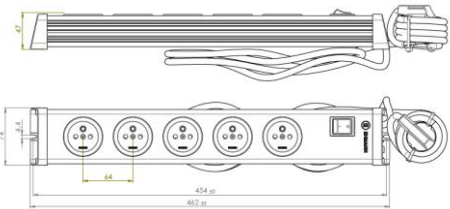
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



## Universal Steckdosenleiste 5-fach (Typ E) mit Schalter

### Technische Daten

<b>3.600 W Leistung</b>	<b>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</b>	<b>16 A Nennstrom</b>									
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt  Steckdosen: Schutzkontakt Typ E (Mittenschutzkontakt)  Schalter: 2-polig, beleuchtet (rot)  Schutzart: IP20</p>											
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>											
<table border="0"> <tr> <td>Art.-Nr. 0201x02052301 (1,5 m Zul.)</td> <td>EAN 4012096021001</td> <td>VPE 10</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 0201x02052303 (3 m Zul.)</td> <td>EAN 4012096007821</td> <td>VPE 10</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 0201x02052305 (5 m Zul.)</td> <td>EAN 4012096013662</td> <td>VPE 10</td> </tr> </table>		Art.-Nr. 0201x02052301 (1,5 m Zul.)	EAN 4012096021001	VPE 10	Art.-Nr. 0201x02052303 (3 m Zul.)	EAN 4012096007821	VPE 10	Art.-Nr. 0201x02052305 (5 m Zul.)	EAN 4012096013662	VPE 10	<p>462 x 74 x 47 mm  Abmessung (L x B x H)  454 mm  Befestigungsmaß (X)</p>
Art.-Nr. 0201x02052301 (1,5 m Zul.)	EAN 4012096021001	VPE 10									
Art.-Nr. 0201x02052303 (3 m Zul.)	EAN 4012096007821	VPE 10									
Art.-Nr. 0201x02052305 (5 m Zul.)	EAN 4012096013662	VPE 10									