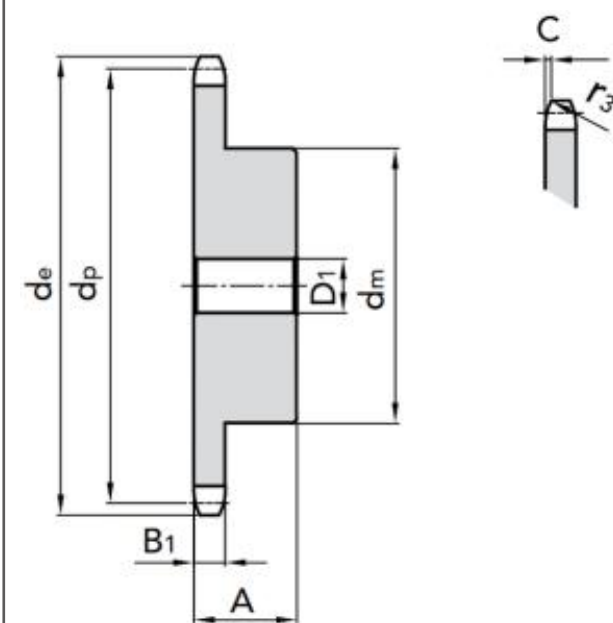


10119017

3/4in x 7/16in - Pignoni catena ISO

Disegno Tecnico 2D

Vista 3D Dinamica
Specifiche Tecniche

Numero di denti (T)	17
de (DE) mm	111.20
dp (DP) mm	103.67
Numero di parte (CODE)	10119017
dm (DM) mm	80
D1 (D1) mm	16
A (A) mm	35
Raggio del dente r3 (R3) mm	19
Larghezza del raggio C (C) mm	2
Larghezza dente pignoni B1 (B1) mm	11.1
Peso (WEIGHT) kg	1.53
Material (MAT)	ACCIAIO C45