

CARACTERISTIQUES

- Thermoplastique résistant aux chocs
- Filetages moulés
- Résistant à la plupart des produits chimiques, huiles et graisses
- Noir mat
- Température d'utilisation -20 à +110 °C.
- Pas d'écaillage ou de craquelures

Bouton à boisseau sphérique noir de RS Pro, M10

RS code commande : 702-7784



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Les boutons sont utilisés dans une grande variété d'applications dans notre vie quotidienne et remplissent de nombreuses fonctions, des poignées fixes à utiliser pour serrer, desserrer, ajuster, serrer et pousser d'autres composants ou pièces d'équipement. Ils sont utilisés dans diverses applications, des machines industrielles et de construction aux équipements Visual et audio.

Boutons femelles : M4 (RS [7027796](#)), M5 (RS [7027790](#)), M6 (RS [7027787](#)), M8 (RS [7027800](#)), M8 (RS [7027780](#)), M10 RS [7027784](#)), M12 (RS [7027793](#)).

Caractéristiques


Filetage	M10
Forme de bouton	Sphérique
Type de montage	Orifice fileté
Matériau du corps	Thermoplastique résistant aux chocs
Couleur	Noir
Finition	Finition mate
Application	Leviers et poignées, Meubles, Appareils, Outils, Jigs de machine

Spécifications mécaniques

Diamètre de filetage	10 mm
Diamètre du bouton	45mm
Diamètre de trou	18mm
Longueur de trou	43mm

Homologations

Conformité/certifications	EN61340
----------------------------------	---------

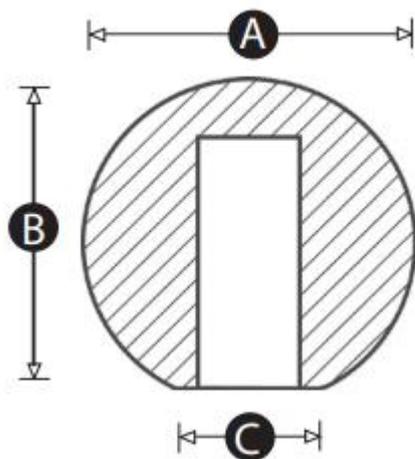

Part No.	A	B	C	Thread size
7027796	15	14	10	M4
7027790	20	19	10	M5
7027787	25	23	13	M6
7027800	32	30	14	M8
7027780	38	36	18	M8
7027784	45	43	18	M10
7027793	50	49	19	M12