


# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d'affichage électronique

|     | Paramètre                                                                                                                            | Paramètre ou valeur et précision                                  |   |       | Unité  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|
| 1.  | Nom ou marque commerciale du fournisseur.                                                                                            | IIYAMA CORPORATION                                                |   |       |        |
|     | Adresse du fournisseur.                                                                                                              | IIYAMA CORPORATION,<br>Wijkmeerstraat 8, 2131<br>HA Hoofddorp, NL |   |       |        |
| 2.  | Référence du modèle                                                                                                                  | XUB2395WSU-B5                                                     |   |       |        |
| 3.  | Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)                                                               | E                                                                 |   |       |        |
| 4.  | Puissance appelée en mode marche en SDR                                                                                              | 17,4                                                              |   |       | W      |
| 5.  | Classe d'efficacité énergétique pour la haute gamme dynamique (HDR)                                                                  | s.o.                                                              |   |       |        |
| 6.  | Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant                                                 | s.o.                                                              |   |       | W      |
| 7.  | Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant                                                                                      | 0,3                                                               |   |       | W      |
| 8.  | Puissance appelée en mode veille, le cas échéant                                                                                     | 0,5                                                               |   |       | W      |
| 9.  | Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant                                             | s.o.                                                              |   |       | W      |
| 10. | Catégorie de dispositif d'affichage électronique                                                                                     | Moniteur                                                          |   |       |        |
| 11. | Rapport de taille                                                                                                                    | 16                                                                | : | 10    |        |
| 12. | Résolution d'écran                                                                                                                   | 1 920                                                             | x | 1 200 | pixels |
| 13. | Diagonale de l'écran                                                                                                                 | 57,2                                                              |   |       | cm     |
| 14. | Diagonale de l'écran                                                                                                                 | 23                                                                |   |       | pouces |
| 15. | Surface visible de l'écran                                                                                                           | 14,5                                                              |   |       | dm²    |
| 16. | Technologie d'affichage utilisée                                                                                                     | LED LCD                                                           |   |       |        |
| 17. | Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible                                                                                | Non                                                               |   |       |        |
| 18. | Capteur de reconnaissance vocale disponible                                                                                          | Non                                                               |   |       |        |
| 19. | Capteur de présence disponible                                                                                                       | Non                                                               |   |       |        |
| 20. | Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut)                                                                        | 60                                                                |   |       | Hz     |
| 21. | Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché) | 8                                                                 |   |       | Années |
| 22. | Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin de commercialisation)                            | 7                                                                 |   |       | Années |
| 23. | Assistance produit minimale garantie                                                                                                 | 7                                                                 |   |       | Années |
|     | Durée minimale de la garantie générale offerte par le fournisseur                                                                    | 3                                                                 |   |       | Années |
| 24. | Type d'alimentation                                                                                                                  | Interne                                                           |   |       |        |
| 25. | Alimentation externe (incluse dans l'emballage du produit)                                                                           |                                                                   |   |       |        |

|     |                                                                                            |                                           |   |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|----|
|     | <i>i</i>                                                                                   | -                                         |   |    |
|     | <i>ii</i>                                                                                  | Tension d'entrée                          | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                 | Tension de sortie                         | - | V  |
| 26. | Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l'emballage du produit) |                                           |   |    |
|     | <i>i</i>                                                                                   | -                                         |   |    |
|     | <i>ii</i>                                                                                  | Tension de sortie requise                 | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                 | Intensité du courant à fournir (minimale) | - | A  |
|     | <i>iv</i>                                                                                  | Fréquence du courant requise              | - | Hz |

Modèle mis sur le marché de l'Union du 20/10/2022

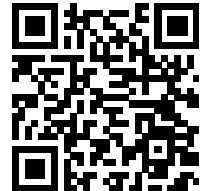

**Numéro d'enregistrement EPREL:** 1336247

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1336247>

**Fournisseur:** iiyama corporation (Fabricant)

**Site web:**

**Service après-vente:**

**Nom:** IIYAMA CORPORATION

**Site web:** <https://iiyama.com/>

**Courriel:** [annie.hsu@iiyama.com](mailto:annie.hsu@iiyama.com)

**Téléphone:** +31-20-446-0404

**Adresse:**

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp  
Pays-Bas