

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT POINTE DENTURE CROISEE


KFLOB-6
KFLOB-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-04-11 14:31:39

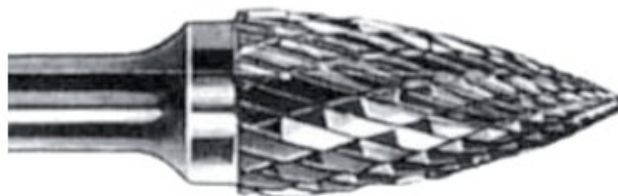

**DESCRIPTION****FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT POINTE DENTURE CROISEE**

PRECISE Avec sa forme d'ogive et sa denture croisée à bout pointu, ces fraises lime rotative en carbure de tungstène apportent précision et robustesse dans toutes vos opérations sur l'acier. Conditionnement unitaire.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	FRAISE LIME CARBURE OGIVE DENTURE CROISEE 6X18 MM
Référence commerciale	KFLOB-6
d (mm)	6
Forme	Ogivale

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-04-11 14:31:39



H (mm)	18
Grain	Carbure de silicium
Vitesse (tr/mn)	/
Garantie	C

Garantie appliquée**C | Consommable**

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> [En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-04-11 14:31:39

