 


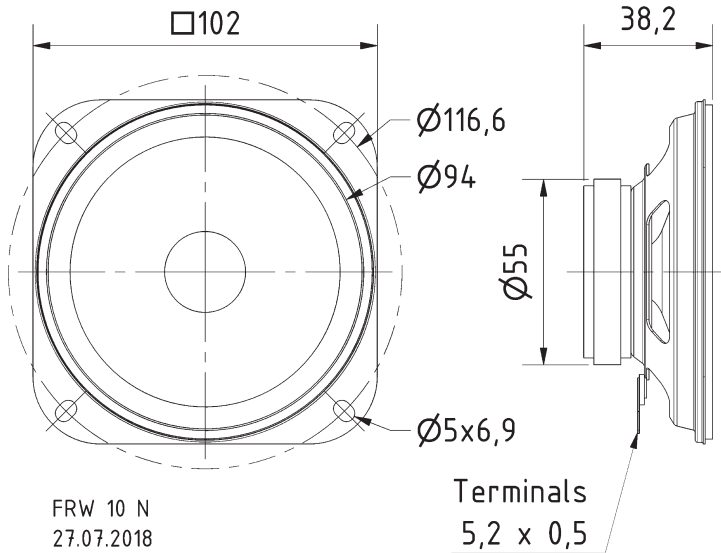


10 cm (4") Breitbandlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und ausgeglichenem Frequenzgang mit Hochtönenanstieg. Dadurch sehr gute Sprachverständlichkeit. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für elektronische Geräte und Beschallungsanlagen. Durch die tiefere Resonanzfrequenz verbesserte Tieftonwiedergabe.

10 cm (4") full-range speaker with high efficiency and balanced frequency response. Especially suitable as control speaker for electronic devices. Due to the lower resonance frequency better bass-reproduction.

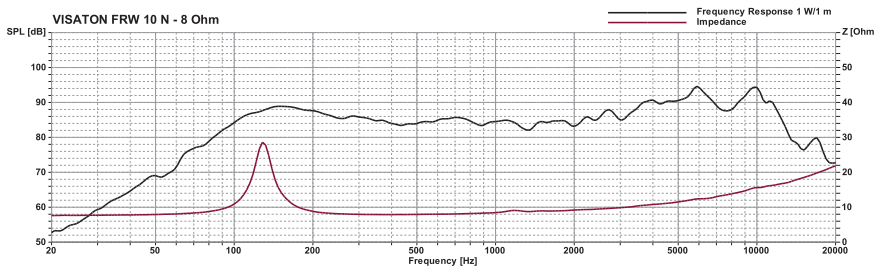

FRW 10 N - 8 Ohm

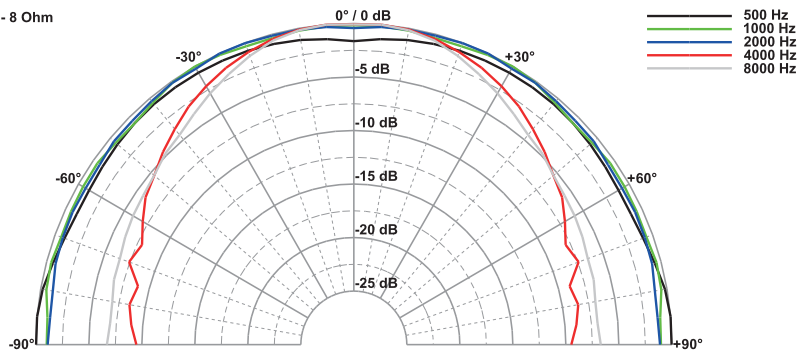

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	10 W
Rated power	10 W
Impedanz	8 Ω
Impedance	8 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB)	80-17000 Hz
Frequency response (-10 dB)	80-17000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	86 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	86 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz	120 Hz
Resonant frequency	120 Hz
Anschluss	
Terminal	5,2 x 0,5 mm (+)/5,2 x 0,5 mm (-)
Gewicht netto	0,16 kg
Net weight	0,16 kg