

AB-SKS 60 - 支架

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240223>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

汇流条支架



优势

- 方便进行屏蔽连接，特别适合带一个前连接的单层和多层端子和设备
- 用于安装SK和SKS屏蔽接线端子
- 终端紧固件功能
- 与DIN导轨隔离

商业数据

订货号	3240223
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE7113
产品关键代码	BE7113
目录页面	页码571 (C-3-2019)
GTIN	4046356455725
单件重量 (含包装)	26.1 g
单件重量 (不含包装)	25.4 g
原产地	DE

AB-SKS 60 - 支架

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240223>



技术数据

产品属性

产品类型	支架
位数	1

电气特性

额定电流 I_N	0 A
------------	-----

尺寸

尺寸图	
宽度	9.5 mm
高度	97.8 mm
NS 35/7.5深度	46.9 mm
NS 35/15深度	54.4 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------


AB-SKS 60 - 支架

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240223>



图纸

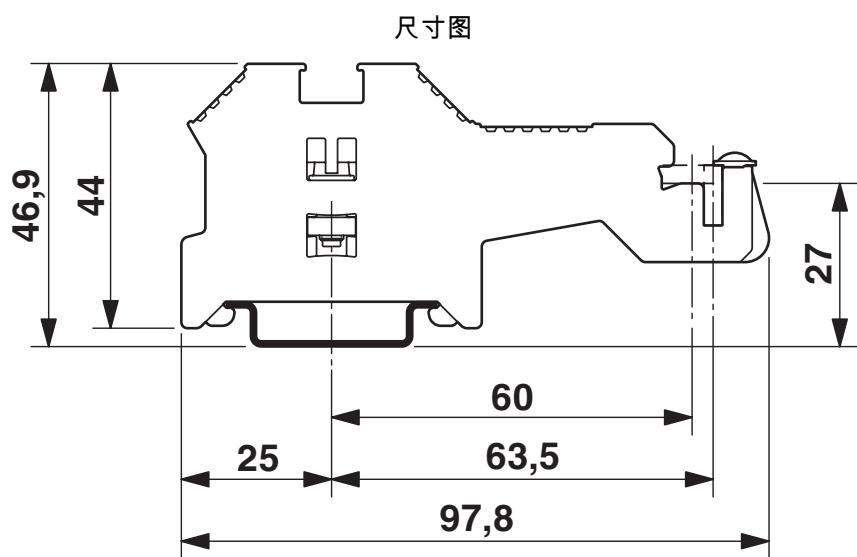

AB-SKS 60 - 支架

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240223>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB-SKS 60 - 支架

3240223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240223>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn