


特点

- 不易松脱棘齿锁定功能
- 适用于多种用途
- 易于使用螺纹拧紧
- 尼龙 66 材料
- 适用于捆绑组件或电缆

RS PRO Orange 尼龙电 缆扎带， 203mm x 3.6mm

RS 库存号： 404-550

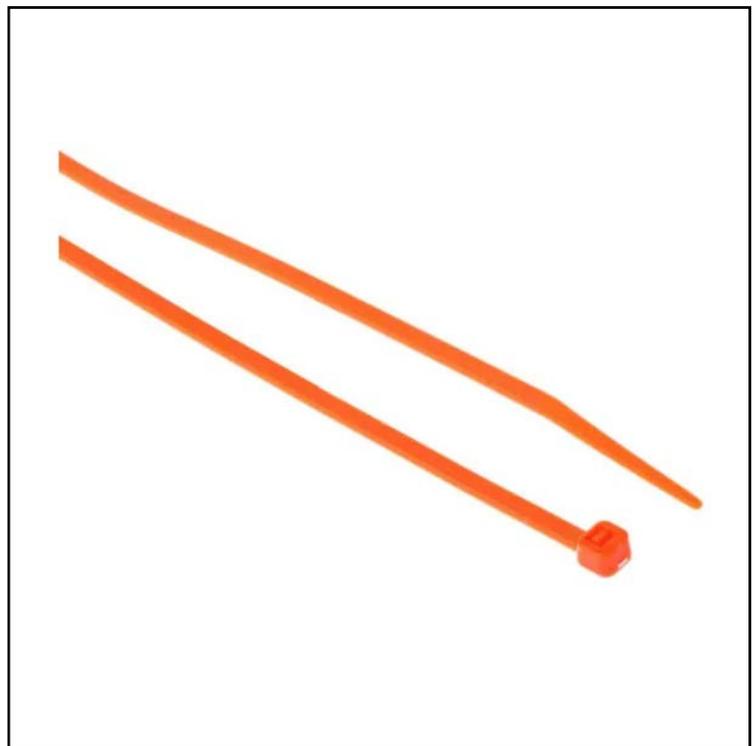

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 荧光电缆扎带是一种用于将物体固定在一起的紧固件，最常用于电缆或电线。荧光电缆扎带特别适用于光线较小的受限空间，以识别颜色。这些电缆扎带是一体式自锁紧固件，功能类似于带子，可保持电缆整齐。它们提供 3.6mm 宽度和 200 mm 长度，可选择 5 种颜色 (粉色，绿色，蓝色，黄色和 Orange)。彩色电缆扎带可对电缆或其他组件进行颜色编码。

一般规格

| | |
|----|------------------------------------|
| 类型 | 不易松脱 |
| 颜色 | 橙色 |
| 材料 | 尼龙 66 |
| 应用 | 汽车行业，运输，航空工业，石油和天然气行业，电缆管理，家庭 /DIY |
| 数量 | 100 |

机械规格

| | |
|---------|--------|
| 长度 | 203mm |
| 宽度 | 3.6mm |
| 拉伸强度 | 176.4N |
| 最大捆绑包强度 | 52mm |

