

产品参数表

规格



Vigi iC65 ELE 电子式瞬动型剩余电流动作保护附件(A 类), 3P, 40A, 30mA

A9V08340

主要信息

产品系列	Acti 9
产品系列	IC65
产品类型	剩余电流动作保护附件
产品短名	Vigi iC65
极数	3P
额定电流 [In]	40 A
电网类型	AC
电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC 50/60 Hz
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	A类
宽度（9mm的倍数）	7

补充信息

剩余电流动作技术	动作功能与电源电压有关
剩余电流灵敏度	30 mA
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 符合 IEC 60947-2
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
高度	101 mm
宽度	63 mm
深度	73.5 mm
接线能力	隧道式端子 (底部连接) - 1...35 mm² - 单股硬线 隧道式端子 (底部连接) - 1...25 mm² - 软线 不带接线端子 隧道式端子 (底部连接) - 1...25 mm² - 软线 带接线端子
紧固扭矩	电源回路: 3.5 N.m

环境

产品认证	CCC
------	-----

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

IP 保护等级	IP20 符合 GB 4208 (隔空) IP40 符合 GB 4208 (机柜内)
污染等级	3 符合 IEC 60947-2
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	9.5 cm
Package 1 Length	11.5 cm
Package 1 Weight	195.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	8.9 cm
Package 2 Width	12.7 cm
Package 2 Length	15.2 cm
Package 2 Weight	440.0 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	29.7 cm
Package 3 Width	28.0 cm
Package 3 Length	37.6 cm
Package 3 Weight	5.946 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



低冲击材料 透明



RoHS/REACH

资源性能

 可再生塑料含量最小百分比

67

健康安全绩效

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information

[支持](#)

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令

符合豁免条件

中国 Rohs 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露


[产品环境文件](#)

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)


尺寸图

尺寸 (mm)
Vigi iC65 40和63A
3P

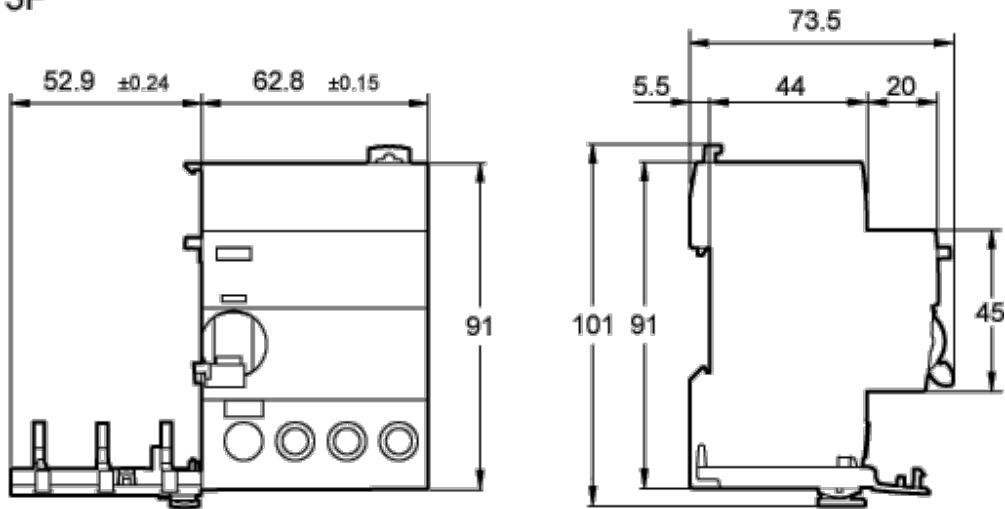


安装图

iC65 3P
旋转手柄：正面安装

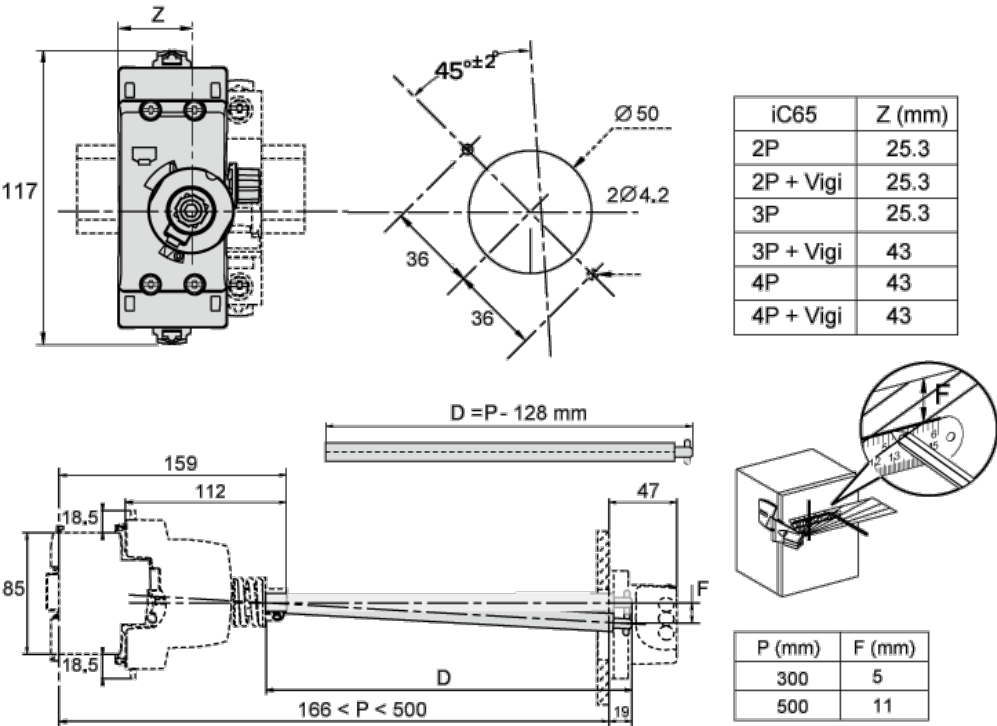

旋转手柄：侧面安装

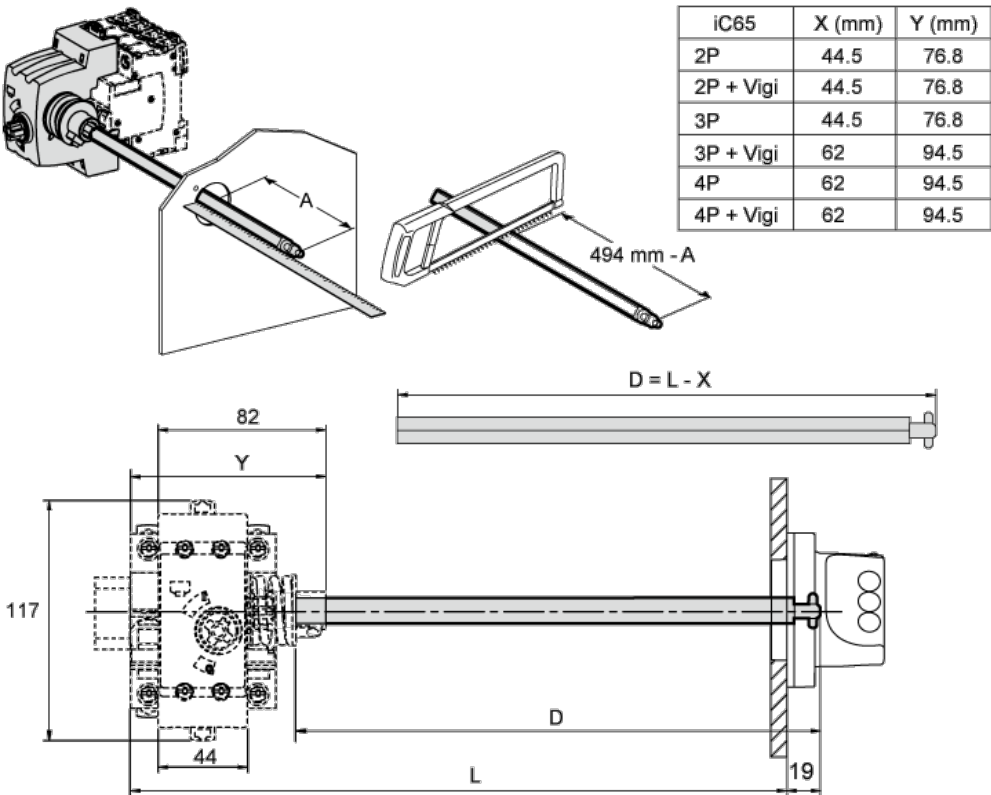

线路图

