

**Sicherheits-Messleitung für Sicherung**

- 1 Sicherheits-Federkorbstecker und 1 Sicherheits-Federkorbstecker mit vorgesehenem Raum für den Einbau eines Sicherungseinsatzes (6,3 x 32 mm), konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm<sup>2</sup>
- Stecklänge = Leitungslänge + 5 cm
- Lieferung ohne Sicherung
- den Warnhinweis WH 006 finden Sie unter [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de)

**Best.-Nr.**

**MSFK B441 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)**

- Kontaktteile **vernickelt**
- Leitung 1 mm<sup>2</sup>  
PVC-doppelt-isoliert
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

**Safety measuring lead for fuse**

- 1 safety lamella-basket plug and 1 safety lamella-basket plug with space to embed a fuse cartridge (6.3 x 32 mm), assembled on highly flexible, double-insulated PVC cable 1 mm<sup>2</sup>
- plugged length = cable length + 5 cm
- delivered without fuse
- please visit [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de) to find the warning notice WH 006

**Order No.**

**MSFK B441 / 1 / ..(length) / ..(colour)**


- contact parts **nickel-plated**
- cable 1 mm<sup>2</sup>  
PVC double-insulated
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table



WH 006



WH 006

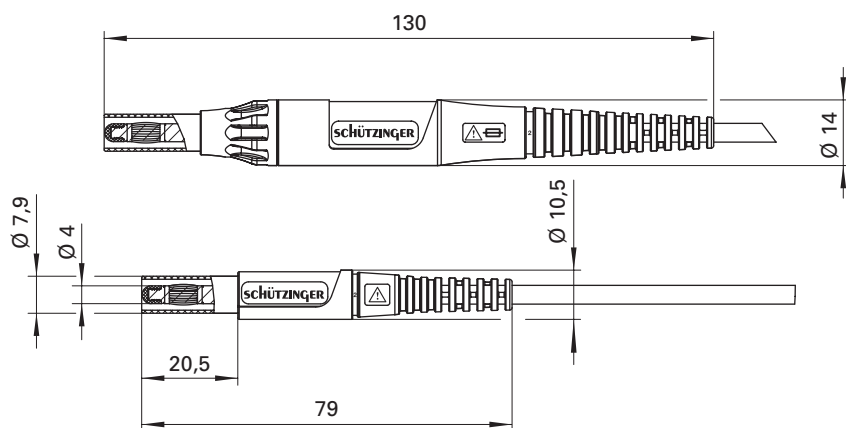

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	<b>MSFK B441 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt	Order No. <sup>1)</sup>	<b>MSFK B441 / 1 / ..(length) / ..(colour)</b> contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, blau, grün, rot, gelb	colours	black, blue, green, red, yellow
Längen	100 cm, 150 cm, 200 cm	lengths	100 cm, 150 cm, 200 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	PVC-doppelt-isol. 1 mm <sup>2</sup>	cable	PVC double-insul. 1 mm <sup>2</sup>
Durchgangswiderstand <sup>4)</sup>	17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ	transition resistance <sup>4)</sup>	17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	1000 V CAT IV	rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V CAT IV
Bemessungsstrom <sup>2), 4)</sup>	8 A	rated current <sup>2), 4)</sup>	max. 8 A
Ausschaltvermögen der Sicherung	30 kA (1000 V <sub>AC</sub> /V <sub>DC</sub> )	Breaking capacity of the fuse	30 kA (1000 V <sub>AC</sub> /V <sub>DC</sub> )
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>4)</sup> abhängig von der Leitungslänge und der verwendeten Sicherung

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire square sections on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures

<sup>4)</sup> depending on cable length and the fuse used

**Sicherheits-Messleitung SET mit Sicherung**

**Best.-Nr.**  
**SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A**  
• **Farben** siehe Tabelle

**MSFK B441 / 1 / 100 / ..(Farbe)**  
• 2 Sicherheits-Messleitungen für Sicherung, Länge 100 cm

**SICH 6.35x32 1000 V 0.5 A DMI**  
• 2 Sicherungen 6,35 x 32 mm  
• Sicherung wird in MSFK B441 eingebaut

**Best.-Nr.**  
**SET 7690 / MSFK B441 / 1.6A**  
• **Farben** siehe Tabelle

**MSFK B441 / 1 / 100 / ..(Farbe)**  
• 2 Sicherheits-Messleitungen für Sicherung, Länge 100 cm

**SICH 6.35x32 1000 V 1.6 A DMI**  
• 2 Sicherungen 6,35 x 32 mm  
• Sicherung wird in MSFK B441 eingebaut

Weitere technische Daten finden sich in den einzelnen Produktdatenblättern.



**Safety measuring lead set with fuse**

**Order No.**  
**SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A**  
• **colours** see table

**MSFK B441 / 1 / 100 / ..(colour)**  
• 2 safety measuring leads for fuse, length 100 cm

**SICH 6.35x32 1000 V 0.5 A DMI**  
• 2 fuse 6.35 x 32 mm  
• fuse is built-in MSFK B441

**Order No.**  
**SET 7690 / MSFK B441 / 1.6A**  
• **colours** see table

**MSFK B441 / 1 / 100 / ..(colour)**  
• 2 safety measuring leads for fuse, length 100 cm

**SICH 6.35x32 1000 V 1.6 A DMI**  
• 2 fuse 6.35 x 32 mm  
• fuse is built-in MSFK B441

Please see product data sheets for further technical details.



SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A besteht aus:		SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A includes:	
Teilebezeichnung	Stückzahl und Farbe	Part description	Quantity and colour
MSFK B441 / 1 / 100 / ..(Farbe)	1x schwarz, 1x rot	MSFK B441 / 1 / 100 / ..(Farbe)	1x black, 1x red
SICH 6.35x32 1000 V 0.5 A DMI (eingebaut in MSFK B441)	2x	SICH 6.35x32 1000 V 0.5 A DMI (built-in MSFK B441)	2x
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A	Order No. <sup>1)</sup>	SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A

SET 7690 / MSFK B441 / 1.6A besteht aus:		SET 7690 / MSFK B441 / 1.6A includes:	
Teilebezeichnung	Stückzahl und Farbe	Part description	Quantity and colour
MSFK B441 / 1 / 100 / ..(Farbe)	1x schwarz, 1x rot	MSFK B441 / 1 / 100 / ..(Farbe)	1x black, 1x red
SICH 6.35x32 1000 V 1.6 A DMI (eingebaut in MSFK B441)	2x	SICH 6.35x32 1000 V 1.6 A DMI (built-in MSFK B441)	2x
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	SET 7685 / MSFK B441 / 1.6A	Order No. <sup>1)</sup>	SET 7685 / MSFK B441 / 1.6A

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben und Längen auf Anfrage

<sup>1)</sup> other contact platings, colours and lengths on request