


SKB-100(標準タイプ)

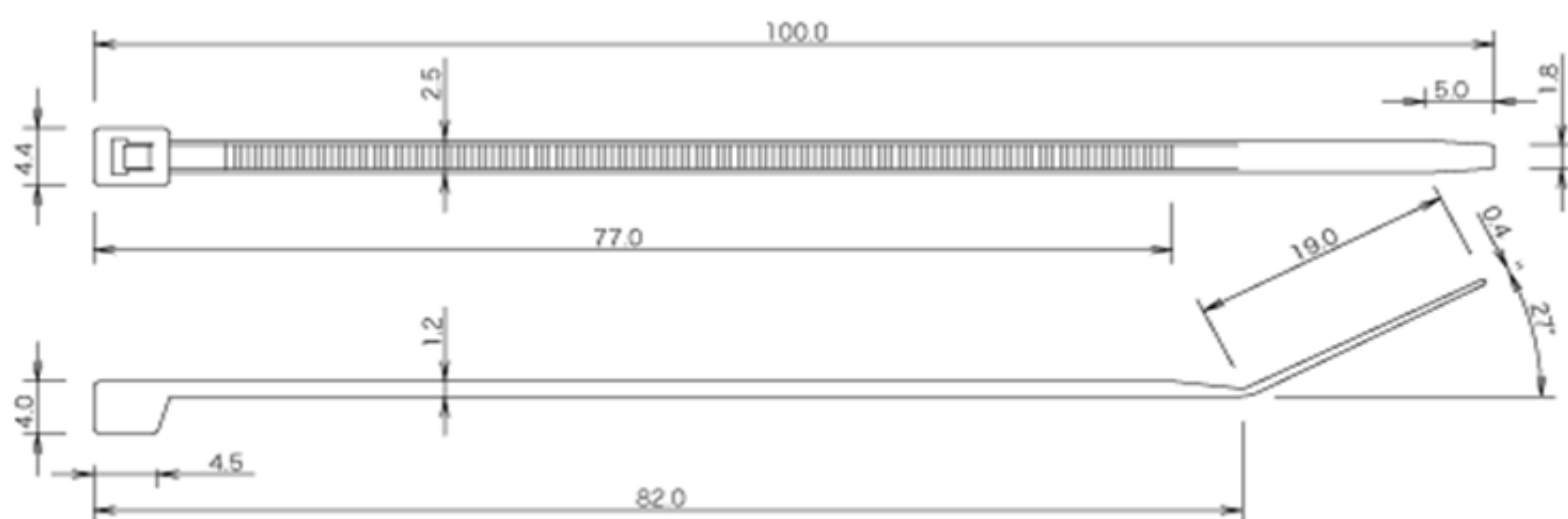

スペック



- ・ 全長:100mm
- ・ 幅:2.5mm
- ・ 結束径:1~21mm ϕ
- ・ ループ引張強度:11kgf
- ・ 材質:ナイロン66
- ・ 使用温度範囲:-40°C~95°C
- ・ RoHS指令:適合
- ・ UL規格:認定品

-

-