


## 特点

- 非熔丝端子排
- 坚固的玻璃填充  
UL94V 2d-0 主体
- 螺钉接线端子、易于  
布线安装

## RS Pro 2.5mm<sup>2</sup>、m<sup>2</sup>、尼龙非 熔丝 Terminal 400V

RS 号: 464-9788

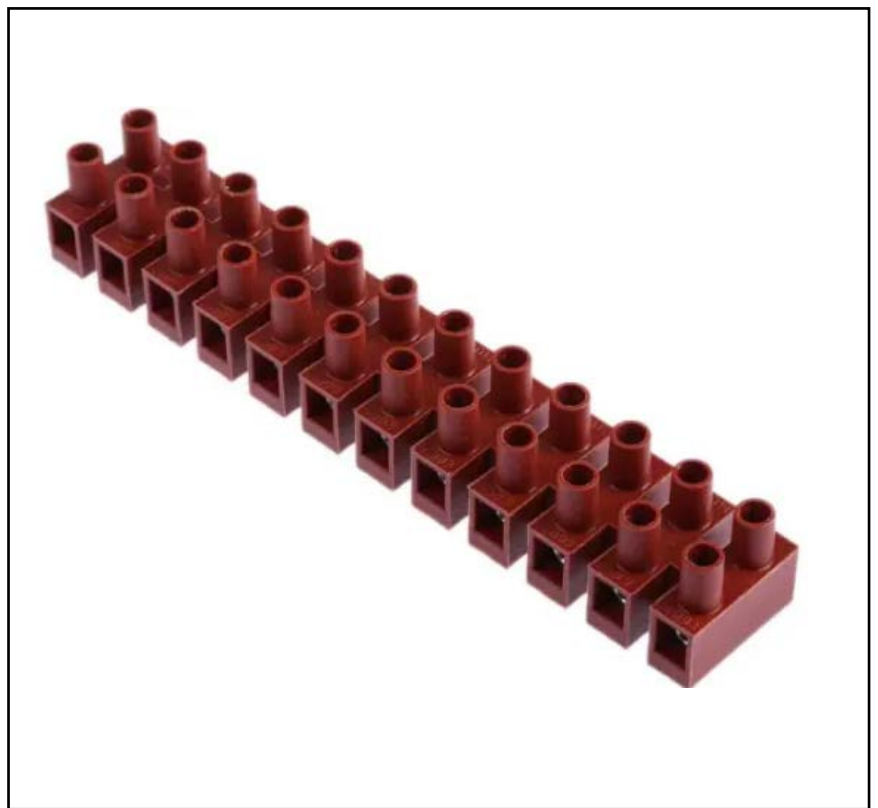

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 产品说明

此款 RS PRO 非熔丝端子排为线对线连接提供了可靠且经济高效的解决方案。它具有玻璃强化尼龙主体、高度耐用、用于更坚固的应用。

### 一般规格

夹子	镀镍黄铜
熔丝	否
安装类型	通孔
触点材料	黄铜
终止方法	拧紧
触点镀层	镍
颜色	自然
材料	尼龙
电线保护	是的
路数	12.
壳体	聚酰胺 ( pa 6.6 )
应用	将照明连接到开关、将接线连接到接地、 hvac 系统、电源

### 电气规格

额定电流	24A
额定电压	400V
测试电压	2500V
测试电流	24A (2.5mm <sup>2</sup> ), 32A (4mm <sup>2</sup> )

## 机械规格

电线尺寸	2.5mm <sup>2</sup>
节距	10mm
螺钉尺寸	m3 x 6mm

## 操作环境规格

最高工作温度	125°C
短时间温度	160°C

## 认证

符合标准	ul 94 v-0 ; IEC 60695-2-12 at 960 °C en 60998-1 : 2004 、 en 60998-2-1 : 2004 、 en 60335-1 : 2002 + A2 : 2006 ( s. 30.2.3 ) 、 iec/en 60695-2-11
------	---

