

## 特点

- 坚固的黄铜主体和锁芯
- 销簧结构，可进行最佳的截齿电阻测试
- 不同尺寸的锁主体和锁梁，提供不同的选择
- 高精度

## RS Pro 全天候黄铜挂锁 43mm

RS 库存号： 781-6013



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro 提供一系列高强度全天候挂锁。此挂锁由高质量黄铜制成，设计完美，适用于所有类型的室外和天气环境，使其成为极佳的安全解决方案。

### 一般规格


锁定类型	扳手
材料	黄铜
通用钥匙	否
室内 / 室外	室内、室外
防风雨	是的
颜色	黄铜
锁梁类型	打开
每包数量	1
主体形状	方形
密钥类型	油缸
应用	储物柜、行李箱、工棚、工具箱、 Gates 、储物柜

### 机械规格

锁梁长度	22mm
主体宽度	43mm
锁梁直径	6mm
主体厚度	17mm



**Dimensions:**

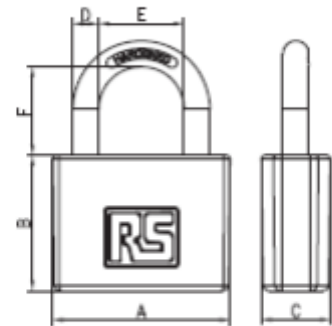

Item	Lock Body Dimension(mm)		
	A	B	C
7816013	43	33	17

Shackle Dimension(mm)		
D	E	F
6	21	22