


Polypropyleen spiraalslang, slijtvast, kleine wikkeling

- SPS

SPS-spiraalslang wordt met name gebruikt als bundelingen met grote diameters tegen slijtage moeten worden beschermd, zoals in windenergie-installaties, werktuigen en de petrochemische industrie.

Hoofdkenmerken

- dikwandig en zeer robuust
- uitstekende bescherming tegen mechanische belasting
- zeer goede slijtvastheid
- zeer goed bestand tegen oliën
- beschikbaar in diameters tot 50 mm
- ideaal voor grotere bundels

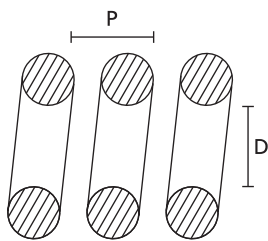

type SPS (smalle spiraalbreedte)



SPS-spiraalslang is zeer robuust en oliebestendig.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| MATERIAAL | Polypropyleen (PP) |
| Gebruikstemperatuur | -30 °C tot +100 °C |
| Brandbaarheid | UL94 HB |

HF ✓

RoHS ✓

| TYPE | Ø D | Spoed (P) | Max. Ø | Lengte (L) | Kleur | Artikelnr. |
|-------|-----|-----------|--------|------------|------------|------------|
| SPS10 | 10 | 5,0 | 14 | 1 m | zwart (BK) | 162-10100 |
| SPS15 | 15 | 5,0 | 20 | 1 m | zwart (BK) | 162-10150 |
| SPS20 | 20 | 5,5 | 25 | 1 m | zwart (BK) | 162-10200 |
| SPS25 | 25 | 6,0 | 30 | 1 m | zwart (BK) | 162-10250 |
| SPS30 | 30 | 6,5 | 37 | 1 m | zwart (BK) | 162-10300 |
| SPS35 | 35 | 6,5 | 42 | 1 m | zwart (BK) | 162-10350 |
| SPS40 | 40 | 7,0 | 48 | 1 m | zwart (BK) | 162-10400 |
| SPS50 | 50 | 8,0 | 59 | 1 m | zwart (BK) | 162-10500 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.