



BOSCH



全新
升级

热力十足 精准调温

博世热风枪 GHG 20-63



升级功能

GHG 630 DCE升级为GHG 20-63



支撑底座，可竖立放置



高温保护，自动停机

博世热风枪

GHG 20-63



- 当过热时，加热将自动关闭并进行冷却，延长使用寿命
- 三种工作温度设置
- 气流和温度可以10°C为间隔进行调整,能够满足高精度作业要求
- 人机工程学设计/软握把

博世热风枪

GHG 20-63

高温保护，自动停机

热量均匀，稳定高效

优化马达和加热部件 耐久提升

三档调温，加热迅速



液晶显示
精准调温

支撑底座
竖立放置



产品应用


GHG 20-63



汽车保养



除漆

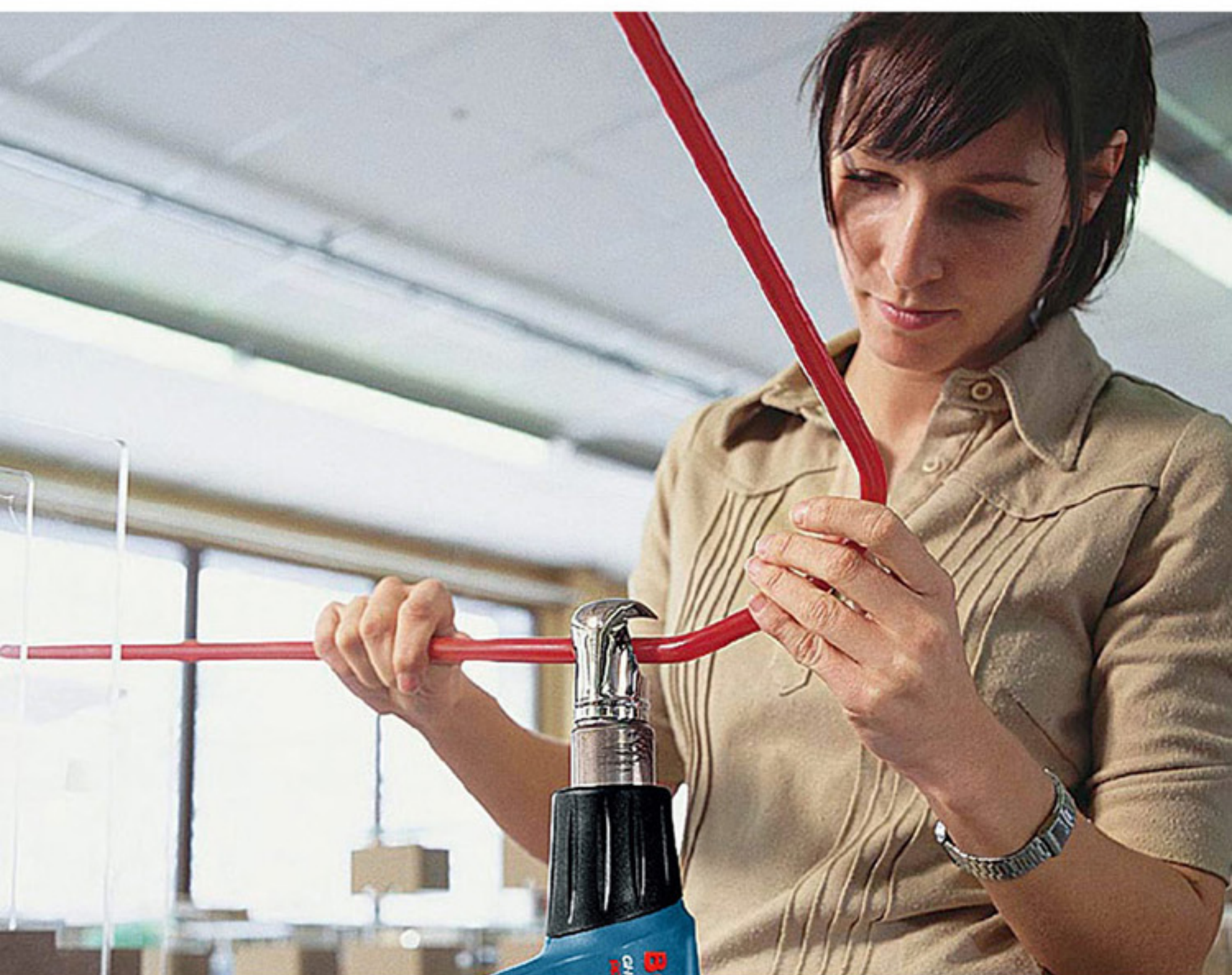

整形

产品参数

GHG 20-63

输入功率	2000瓦
温度范围	50-630(3档)°C
温度调节	有(每级±10°C调节)
出风量	~150/350/500升/分钟
温度过载保护	有
重量	0.65公斤
订货编号	06012A6280

