


TSD P0800I

- Part number : TSD P0800I
- Description : Pistol screw driver
- Chuck : 6,35 mm (Hex 1/4")
- Torque : Internal adjustment
- Adjustable clutch : Inside ball ring
- Torque : 5 – 16 N/m
- Air consumption : 113 l/min. (à vide)
- Rotation speed: 800 rpm (unloaded)
- Inlet thread : 1/4" BSPF
- Hose ID : 10 mm (3/8")
- Working pressure : 6,3 bar
- Sound level : 80 dBa
- Vibrations : 3,6 m/s²
- Length : 195 mm
- Weight : 1,35 kg
- Material : Composite body, Rubber cover (handle)
- Reverse button : Screw - unscrew

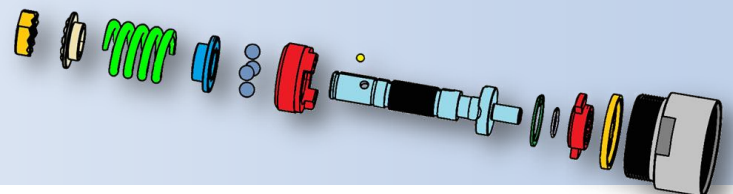

Applications



PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis