



**Every part matters**

# Aluminium Anschlussdose (Gemalt)



## TECHNISCHE DATEN

Material	AlSi12, as per DIN EN 1706
Farbe	RAL 7001, 7031, 7032, 7035, 7038, schwarze RAL 9004 Andere Farben auf Anfrage
Schutz	IP 66 as per IEC 60529 IP67, IP68 und IP69K ist auf Anfrage verfügbar
Dichtung	Neoprene Gasket Silicone, Viton and EMC auf Anfrage
Deckelschraube	Edelstahl 1.4301 (A2), Captive-Mechanismus (M4/M6)
Anzugsmoment	4 Nm bis 5 Nm
Schlagfestigkeit	Impact Energy of 10 Joules - IK 09 as per EN 60068-2-75
Betriebstemperatur	-40 °C bis +100 °C (mit Neoprene Gasket) -60 °C bis +140 °C (mit Silicone Gasket)
Oberfläche	Gemalt Optional: Spezielle Pulverbeschichtung mit C5-M (Marine), Anforderungen an zyklische Korrosion, C5- und CX-Level.

## Verschiedene Zulassungen




# Liste der Größen- Aluminium (Gemalt)

RS PRO Article	Ja. -> Ja			Standardzubehör						Zertifizierung					
	Außenmaße (mm)			Montageplatte	M6 Externe Klammern	Externe Scharniere	Internes Scharnier	DIN-Schiene für Klemmen		Silikonichtung	IP 66	IP 67	IP 68	Impact Test IK	EMC
	Länge	Breite	Höhe					TS15	TS35						
7608973	50	45	30	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7608976	98	64	34	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7608982	150	64	34	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7609001	58	64	34	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7608979	75	80	57	Ja	-	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7608963	125	80	57	Ja	-	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7608998	175	80	57	Ja	-	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7608995	250	80	57	Ja	-	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7608985	100	100	81	Ja	Ja	Ja	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7608989	160	100	81	Ja	Ja	Ja	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7608967	122	120	81	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
8462998	220	120	81	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
8462992	122	120	91	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7609014	220	120	90	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
1901863	140	140	90	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
1901864	200	140	90	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7609005	160	160	91	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7608991	260	160	90	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
8463005	360	160	90	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
8463008	180	180	100	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
8463002	280	180	100	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
8463011	230	200	110	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
7609008	280	230	110	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
8463014	330	230	111	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
8463018	230	200	180	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
8463027	330	230	111	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	IK 09	Ja
8463020	400	310	110	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-	IK 09	Ja
8463024	400	310	180	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	IK 09	Ja
8463033	600	310	110	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	IK 09	Ja
8463036	600	310	180	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	IK 09	Ja
8463030	400	230	110	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	IK 09	Ja

# Zubehör



Montageplatte

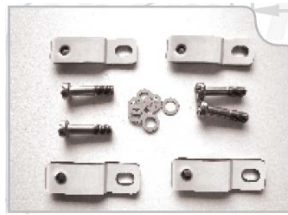

Montagehalterung



DIN-Schiene



Länge



Internes Scharnier

---

# Anpassung



- Alle Vertikalfräsmaschinenbetrieb
- Siebdruck
- Gravur
- Tampondruck usw.