


特点

- 安全、主动抗微生物功能
- 抗微生物剂的长效作用
- 即使在制造中也能保持抗微生物特性
- 可耐受各种化学制品
- 耐撞击
- 经测试符合 iso 22196 标准
- 重量轻
- 轻松粘结
- 可耐受频繁清洁
- 极佳的粘附力
- 易于安装和维护
- 特别适用于高医疗护理区域

白色塑料板、 600mm x 600mm x 2.5mm

RS 号: 809-9698

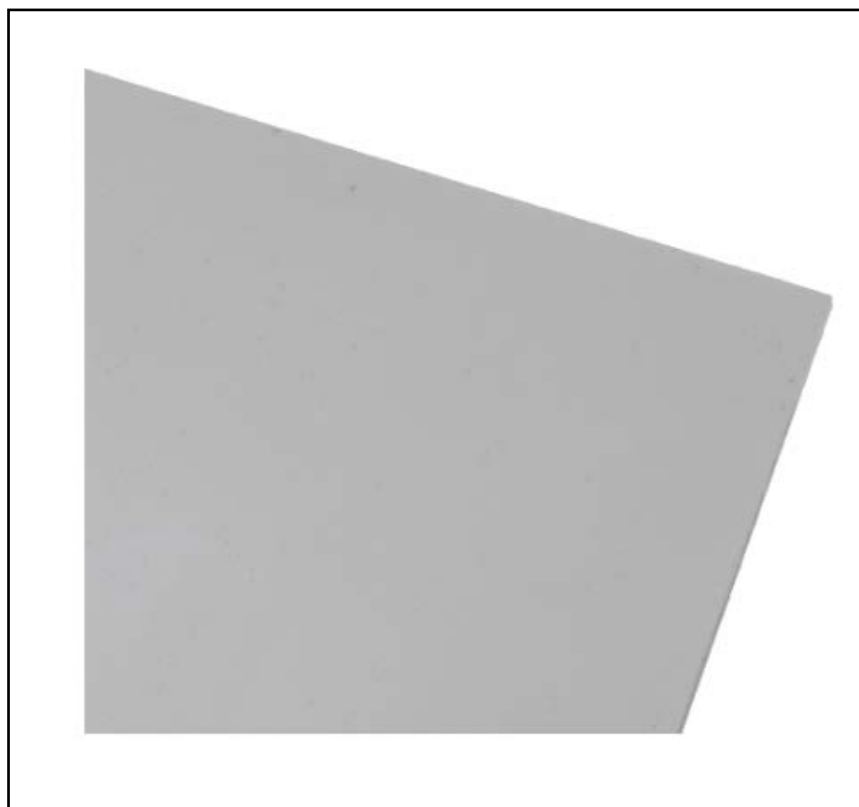

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 系列白色卫生 pvc 板。这些板材制造符合工业标准和 BS 标准、具有高质量和高性价比

一般规格

规格	实心
颜色	白色
材料	pvc
层压	是的
层压材料	丙烯酸；环氧树脂；细织棉；玻璃纤维
易燃性等级	ul 94
聚合物类型	共聚物
表面	无色
粘性衬背	是的
应用	<p>医疗 - 手术室、医院和诊所、实验室和洁净室</p> <p>食品 - 食品生产区、商业和餐厅厨房、食品镀层、屠宰场</p> <p>农业 - 牲畜、家禽和乳品农场、蛋类分拣室、储藏室</p>

电气规格

特定表面电阻	10. ¹⁴ . Ω
特定容积电阻	10. ¹⁴ . Ω 厘米
介电常数	2.9
介电损耗因子	0.0017tg
击穿电压	17kV/mm

机械规格

长度	600mm
宽度	600mm
厚度	2.5mm
密度	1.2g/cm ³
屈服时的拉伸强度	50-55MPa
硬度	60 肖氏
吸水性	0.35%
导热性	1mm 时为 0.15w/m.k
屈服伸长	3%
坠落的抗冲击强度	93-96kJM ⁻²
弹性模量	2800-3000MPa
抗弯强度	78-82MPa
压缩强度	23MPa
压缩模块	3400MPa
球形缺口硬度	253MPa
热膨胀	0.067mm/m°C
特定热量	1.1J/(g.K)
比重	1.38-1.42
抗弯模量	2600-2800MPa
摩擦系数	0.54
泊松比	0.38kJM ⁻²
断裂时的拉伸强度	48-54MPa
断裂伸长率	130-150%

操作环境规格

最高工作温度	120°C
熔点	255°C
玻璃过渡温度	150°C
维卡软化点	65-68°C

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	iso 22196

Product options:

RS article no.	Description	Type	Size
8099689	Hygienic PVC sheet	standard	1.2m square
8099698	Hygienic PVC sheet	standard	0.6m square
8099691	Hygienic PVC sheet	bio grade	1.2m square
8099695	Hygienic PVC sheet	bio grade	0.6m square