


CARACTERÍSTICAS

- No desmontable
- Grado de inflamabilidad UL94V-2
- Brida de montaje con tornillo

Brida de montaje con tornillo de nylon natural RS PRO, 171,5mm x 3,7 mm

RS Código RS: 601-085

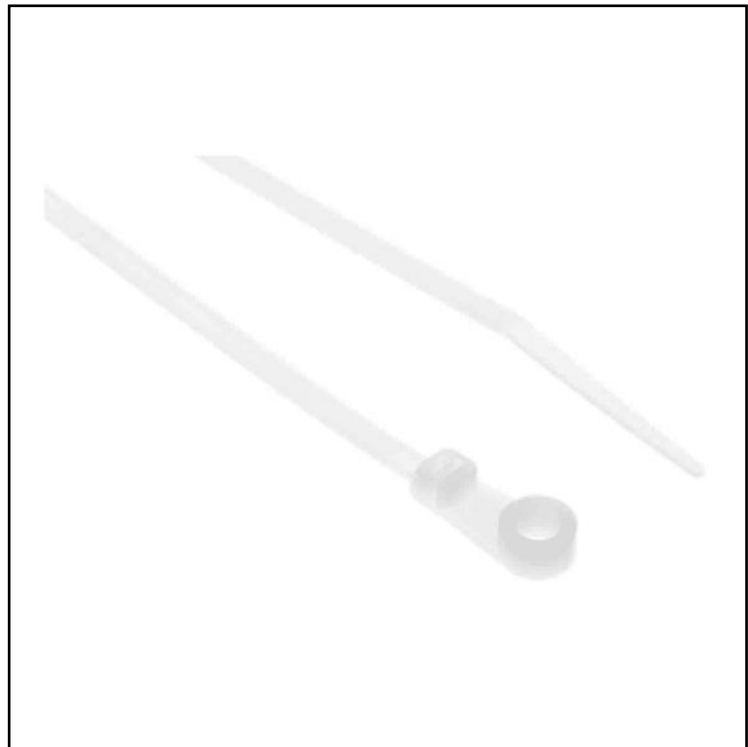

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

El diseño de esta brida incluye un orificio de montaje roscado y es adecuado para unir cables o componentes y fijarlos en su posición con un tornillo. Estas bridas de nylon deben ser una parte esencial de cada kit de herramientas. Con la amplia gama RS PRO, hay una gran variedad de longitudes, anchuras y tamaños para adaptarse a todas sus necesidades.

Especificaciones

Tipo	Montaje roscado
Color	Natural
Material	Nylon 66
Aplicación	Agrupación de cables, gestión de cables Hogar/bricolaje Jardín
• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C	-40°C
Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C	85°C
Comportamiento del fuego	Pirorretardante
Cantidad	100

Especificaciones mecánicas

Longitud	171,5mm
Anchura	3,7mm
Resistencia a la tracción	176,4N
Intensidad máxima del paquete	40mm

Aprobaciones

Se cumplen los estándares

UL 94V-2 , cURus, ABS, DNV, RoHS



RS 601-085

