 



GN-A6/4 LF



Material:	Hart-PVC Qualität 9051 LF
Farbe:	grau RAL7030
Gebrauchstemperaturen:	-5 bis +65°C
Dichte:	1,56
Durchgangswiderstand:	10 ¹⁵ Ω.cm
Durchschlagfestigkeit:	15kV/mm
Eigenschaften:	V0 UL94 DIN 5510-2 S3, SR1, ST2
Standardlänge:	2 Meter
Doppelseitiges Klebeband:	auf Anfrage
Mindestmenge:	1 komplette Verpackung (inkl. Deckel)






Typ	Verdrahtungs- kanal Art. Nr.	 m	Ausßenmasse		Anzahl Kabel pro Verdrahtungskanal (Füllung 50 %)			Deckel (Einzel) Art. Nr.	 m	
			H mm	B mm	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²			
GN-A6/4	30 x 25	0839 0131 013	60	30	25	37	31	26	0839 0500 013	48
GN-A6/4	30 x 40	0839 0132 013	36	30	40	68	56	47	0839 0510 013	24
GN-A6/4	40 x 25	0839 0141 013	48	40	25	52	43	36	0839 0500 013	48
GN-A6/4	40 x 40	0839 0142 013	32	40	40	94	77	64	0839 0510 013	24
GN-A6/4	40 x 60	0839 0143 013	24	40	60	149	122	102	0839 0520 013	24
GN-A6/4	40 x 80	0839 0144 013	24	40	80	204	168	140	0839 0530 013	24
GN-A6/4	40 x 100	0839 0145 013	12	40	100	259	213	178	0839 0540 013	12
GN-A6/4	60 x 25	0839 0151 013	48	60	25	80	66	55	0839 0500 013	48
GN-A6/4	60 x 40	0839 0152 013	32	60	40	144	118	99	0839 0510 013	24
GN-A6/4	60 x 60	0839 0153 013	24	60	60	229	188	157	0839 0520 013	24
GN-A6/4	60 x 80	0839 0154 013	16	60	80	313	257	215	0839 0530 013	24
GN-A6/4	60 x 100	0839 0155 013	16	60	100	398	327	273	0839 0540 013	12
GN-A6/4	60 x 120	0839 0156 013	12	60	120	483	397	332	0839 0550 013	12
GN-A6/4	80 x 25	0839 0161 013	24	80	25	107	88	74	0839 0500 013	48
GN-A6/4	80 x 40	0839 0162 013	24	80	40	193	159	133	0839 0510 013	24
GN-A6/4	80 x 60	0839 0163 013	24	80	60	308	253	211	0839 0520 013	24
GN-A6/4	80 x 80	0839 0164 013	16	80	80	422	347	290	0839 0530 013	24
GN-A6/4	80 x 100	0839 0165 013	12	80	100	537	441	369	0839 0540 013	12
GN-A6/4	80 x 120	0839 0166 013	16	80	120	652	535	447	0839 0550 013	16
GN-A6/4	100 x 40	0839 0171 013	24	100	40	240	198	165	0839 0510 013	24
GN-A6/4	100 x 60	0839 0172 013	16	100	60	384	316	264	0839 0520 013	24
GN-A6/4	100 x 80	0839 0173 013	16	100	80	529	435	363	0839 0530 013	24
GN-A6/4	100 x 100	0839 0174 013	16	100	100	673	553	462	0839 0540 013	12

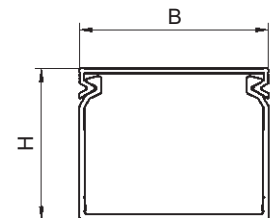




GN-A6/4 LF

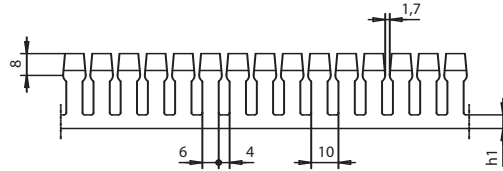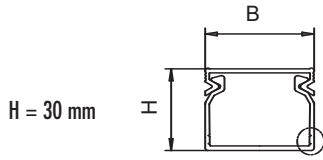

B = 25, 40 und 60 mm

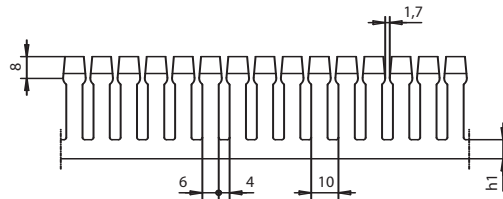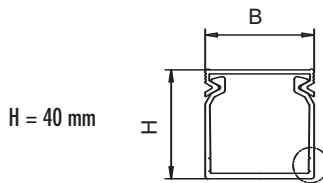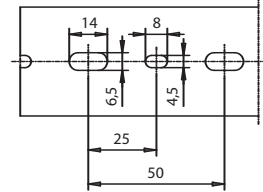

B = 80, 100 und 120 mm

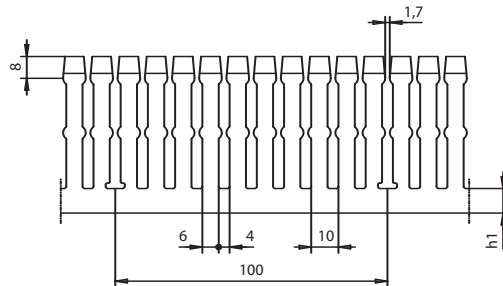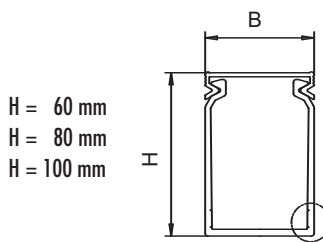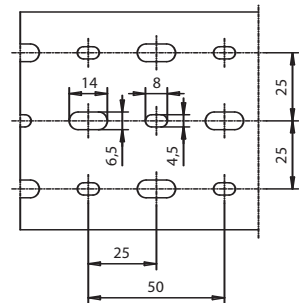

Bodenstanzung gemäss NF EN 50085



H (mm)	30	40	60	80	100
h1 (mm)	5	7	9	11	16