

Ensemble palière sur rosace

Fiche technique

Description produit :

- Version palière sur rosace côté extérieur et béquille côté intérieur



Descriptif technique :

- Poignée palière, béquille et rosace en zamak
- Ensemble monobloc : Poignée palière, béquille, ressort de béquille intégré et rosace solidarisés
- Performance Grade 3 fréquence élevée d'utilisation
- Sous-rosace en polyamide chargé en fibre de verre
- Piliers taraudés pour fixation traversante entraxe 38mm avec vis M4
- Carré de 7 mm
- Vis invisibles
- Indexage réversible main droite main gauche
- Relevage de béquille à 90° possible
- Pour portes épaisseur 38 à 48 mm
- Autres épaisseurs, nous consulter

Finition :



Diamant Noir (*Grade 3 corrosion)



Onyx noir mat (*Grade 4 corrosion)



Chrome Velours (*Grade 4 corrosion)



Platine (*Grade 2 corrosion)




Garantie
10ans

Norme EN1906-2012

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
3	7	-	B	0	* Selon finition	0	A

Schéma techniques

Côté extérieur

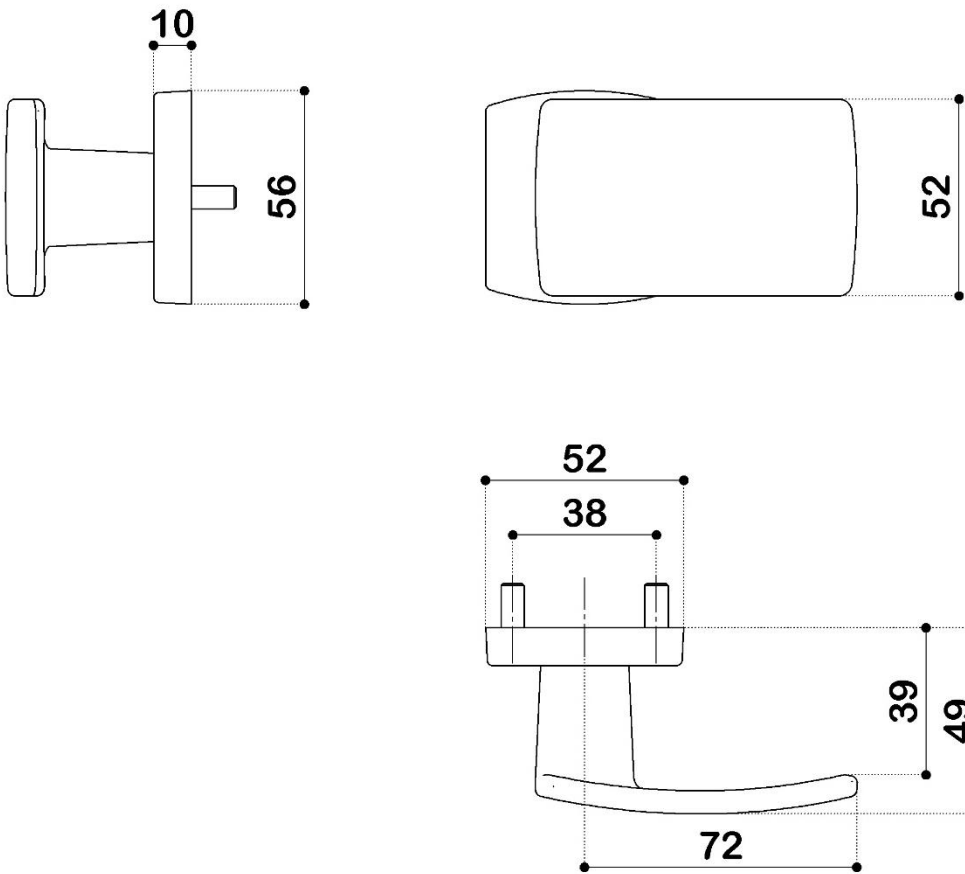

Côté intérieur

