

KGG-MC 1,5/ 6 - 电缆外壳

1834385

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834385>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电缆外壳，产品系列: KGG-MC 1,5，宽度: 14.5 mm



商业数据

订货号	1834385
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AAHZDB
产品关键代码	AAHZDB
目录页面	页码243 (C-1-2013)
GTIN	4017918051907
单件重量（含包装）	7.65 g
单件重量（不含包装）	5.7 g
原产地	PL

KGG-MC 1,5/ 6 - 电缆外壳

1834385
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834385>



技术数据


产品属性

产品类型	电缆外壳
产品系列	KGG-MC 1,5
位数	6
针距	3.81 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
--------------	----

尺寸

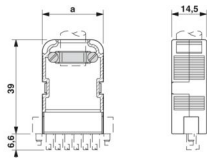尺寸图	
宽度	14.5 mm
高度	45.6 mm
针距	3.81 mm

KGG-MC 1,5/ 6 - 电缆外壳


1834385

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834385>



图纸

尺寸图

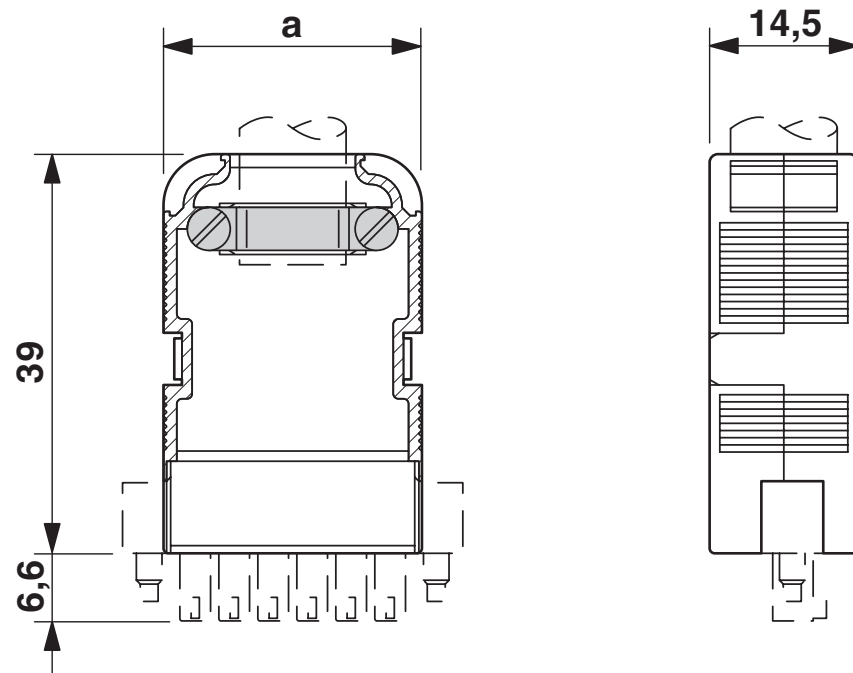

KGG-MC 1,5/ 6 - 电缆外壳

1834385

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834385>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-MC 1,5/ 6 - 电缆外壳

1834385

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834385>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn