 


Presse-étoupe SIB-TEC

Laiton

IP
68



Matériau:

- Laiton
- Garniture: Neoprène
- Revêtement nickelé

Caractéristiques:

- filetage : GUIDE UTE 68312
- filetage PG
- avec garniture réductrice

Propriétés spécifiques:

- presse-étoupe isolant complètement le câble
- avec gamme de serrage élargi par lamelles

Application:

- machines et accessoires

SIB-TEC Cable gland

Brass

Material:

- Brass
- Seal: Neoprene
- Nickel plated

Characteristics:


- threads: GUIDE UTE 68312
- PG thread
- with reducer-seal insert

Features:

- Cable gland fully insulated, wide clamping range, O-Ring on external thread
- wide clamping range through clamp lamella

Applications:

- machines and devices

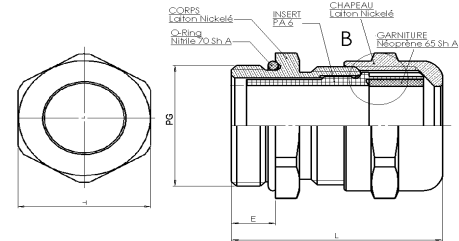

Filetage	Type	Capacité	H	E	L	Art.-Nr.	Colisage
Thread	Type	clamping range	SW	E	L	Art.-No.	Packing
		mm	H	mm	mm		
		mm	mm	mm	mm		
PG 07	court / short	02,5 - 06,5	14	5	25	C5007000	50
PG 09	court / short	04,0 - 09,5	17	6	29	C5009000	50
PG 11	court / short	06,0 - 11,5	20	6	30	C5011000	50
PG 13	court / short	07,0 - 13,0	22	6,5	32,5	C5013000	50
PG 16	court / short	08,0 - 15,0	24	6,5	34	C5016000	50
PG 21	court / short	11,0 - 19,0	30	7	35	C5021000	20
PG 29	court / short	16,0 - 26,0	40	8	38	C5029000	20
PG 36	court / short	22,0 - 34,5	50	9	42	C5036000	10
PG 42	court / short	27,0 - 40,0	58	10	47	C5042000	5
PG 48	court / short	35,0 - 48,0	65	10	54	C5048000	5
PG 48 DIN	court / short	35,0 - 48,0	65	10	54	C5049000	5
PG 07	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	1,5 - 5,0	14	5	25	C5007400	50
PG 09	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	2,5 - 7,0	17	6	29	C5009400	50
PG 11	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	3,0 - 8,5	20	6	30	C5011400	50
PG 13	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	4,0 - 10,0	22	6,5	32,5	C5013400	50
PG 16	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	5,0 - 12,0	24	6,5	34	C5016400	50
PG 21	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	8,0 - 16,0	30	7	35	C5021400	20
PG 29	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	11,0 - 21,0	40	8	38	C5029400	20
PG 36	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	16,0 - 28,0	50	9	42	C5036400	10
PG 42	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	22,0 - 34,0	58	10	47	C5042400	5
PG 48	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	28,0 - 40,0	65	10	54	C5048400	5
PG 48 DIN	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	28,0 - 40,0	65	10	54	C5049400	5

Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

