

DECOSTAR 51 ECO 35 W 12 V 60° GU5.3

DECOSTAR 51 ECO | Halogen dikroiske reflektorlamper med 51 mm diameter



Bruksområder

- Generell belysning
- Kjøkkenbelysning
- Spisebordsbelysning
- Speilbelysning
- Arbeidsplassbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

Produktfordeler

- Brilljant ECO-aksentbelysning
- Betydelig lavere CO₂ utslipp
- Konstant lystetthet og konstant fargeplassering hele tiden
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 5000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a: 100
- Fargetemperatur: 3 000 K



Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	35.00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	35.00 W
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	50 W
Effektfaktor λ	1.00
Energy consumption	38 kWh/1000h


Photometrical data

Nominal useful luminous flux 90°	620 lm
Lysstyrke	1050 cd
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.75
Rated useful luminous flux 90°	620 lm

Light technical data

Utstrålingsvinkel	60 °
Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

Dimensions & weight

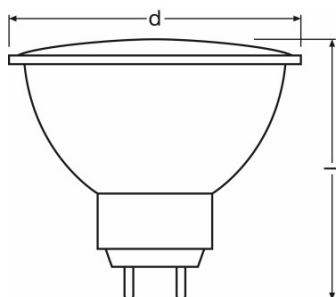

Product line drawing

Diameter	51.0 mm
----------	---------

Produkt datablad

Lengde	46.0 mm
Total lengde	45.0 mm
Ytterkolbe	MR51
Maximum diameter	51.0 mm

Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Lifespan

Nominell levetid på lampen	5000 h
Angitt levetid på lampen	5000 h
Antall tenn sykluser	125000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data

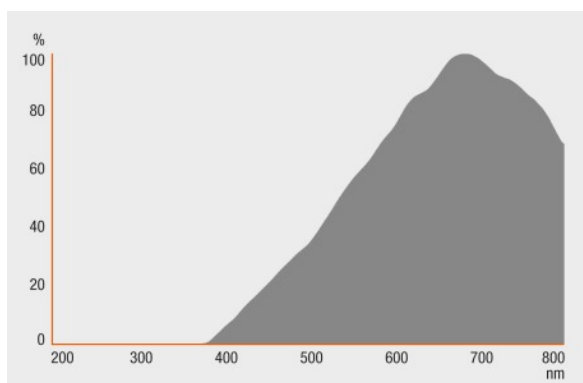

Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	GU5.3
------------------------------	-------

Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Produkt datablad

Certificates & standards

Energy efficiency class	B
-------------------------	---

Country specific categorizations

ILCOS	HRGS//UBIB-35-12-GU5.3-51/60
Ordreferanse	48865ECOVWFL 35

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4050300516653	OSRH48865VWFLECO	8326926	4739662	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4050300516653	DECOSTAR 51 ECO 35 W 12 V 60° GU5.3		46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	38.00 g
4050300533919	DECOSTAR 51 ECO 35 W 12 V 60° GU5.3	NO: VS 20	106 mm x 124 mm x 238 mm	3.13 dm ³	836.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For lysfordelingskurver se

▶ www.osram.com

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.