

D-SUB-Kabel - VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - 1656233


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 9-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC, Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 1 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 1 und geraden Kabelabgang, Länge: 1 m

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 029711
GTIN	4046356029711
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	96,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	97,801 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	9
Steckzyklen	≥ 50
Kabelabgang	gerade
Schutzart	IP20

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 70 °C
Schutzart	IP20

Materialangaben

Material Gehäuse	PVC
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	vergoldet
Außenmantel, Material	PVC

D-SUB-Kabel - VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - 1656233

Technische Daten

Elektrische Kennwerte


Polzahl	9
Bemessungsstrom	1 A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsspannung (III/3)	125 V

Environmental Product Compliance


China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen


Maßzeichnung

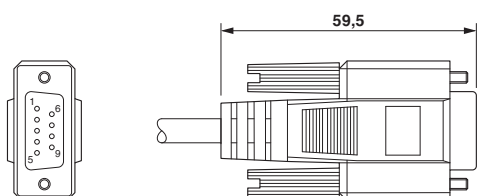


Maßzeichnung

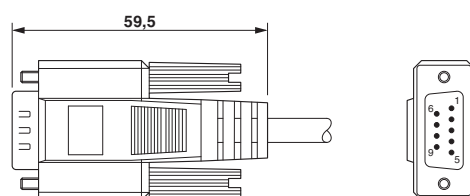


Schaltplan

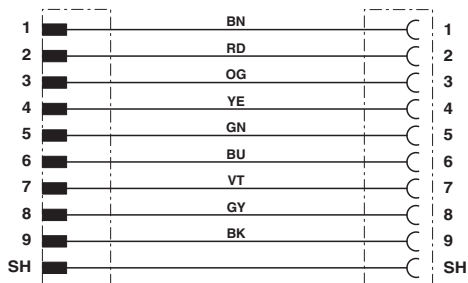

Schemazeichnung

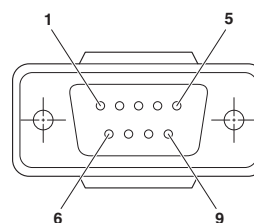

Schemazeichnung

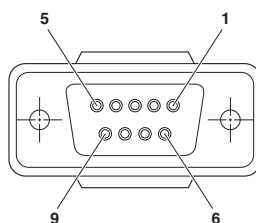

Klassifikationen

eCI@ss

eCI@ss 10.0.1	27060390
---------------	----------

D-SUB-Kabel - VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - 1656233

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27060300
eCl@ss 7.0	27060390
eCl@ss 8.0	27060390
eCl@ss 9.0	27060390

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001408
ETIM 7.0	EC000748

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121604

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

D-SUB-Kabel - VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - 1656233

Approbationen

EAC



B.00767