


EB 36-27/L1-L2-L3 - 插拔式桥接件

3009354

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009354>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

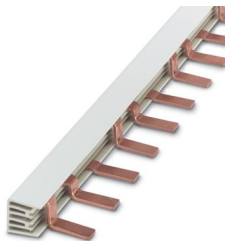

插拔式桥接件，针距: 27 mm，位数: 36，颜色: 灰色

商业数据

订货号	3009354
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
目录页面	页码468 (C-1-2017)
GTIN	4017918091804
单件重量（含包装）	625 g
单件重量（不含包装）	625 g
原产地	DE

EB 36-27/L1-L2-L3 - 插拔式桥接件



3009354

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009354>

技术数据

产品属性

产品类型	插入式桥接件
位数	36
针距	27 mm

尺寸

针距	27 mm
----	-------

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	铜缆
绝缘材料	PA

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

EB 36-27/L1-L2-L3 - 插拔式桥接件



3009354

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009354>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 36-27/L1-L2-L3 - 插拔式桥接件



3009354

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009354>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn