




FD-05 PU Series

Floppy Drives

USB Floppy Drives

TEAC®

USB Floppy Drives

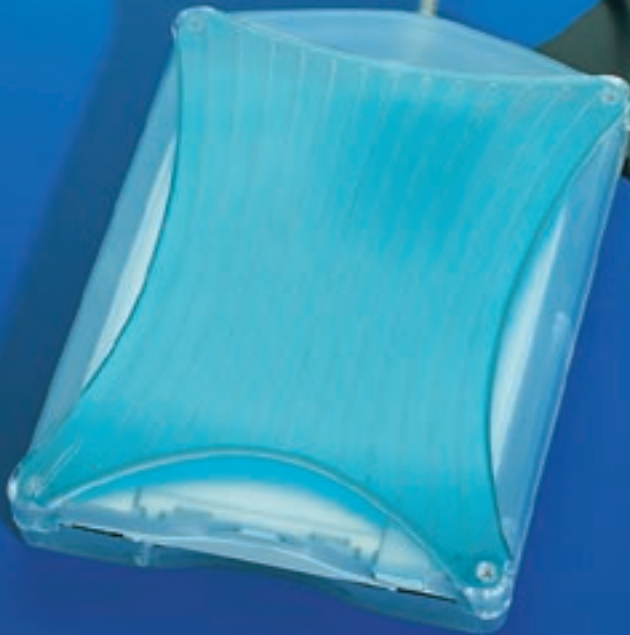

Windows™ 95 98 2000 XP

DEUTSCH

Die USB-Technologie verbindet die Vorteile eines plattformübergreifenden Industriestandards mit einem hohen Maß an Bedienungskomfort. Mit den portablen USB Drives FD-05PU präsentiert TEAC jetzt eine attraktive Speicherlösung.

- Echte Plug-and-Play-Funktionalität
- Keine Einstellung von Interrupt-Einstellungen oder ID-Nummern mehr erforderlich.
- Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 12 MBps.

ENGLISH

Conceived for numerous peripherals, the multiplatform USB interface enables easy connection, a higher level of performance and flexible expansion options. With its portable USB drives FD-05PU TEAC now presents an innovative storage solution.

- Real plug-and-play convenience
- Adjustment of interrupt settings or ID numbers no longer necessary.
- Transfer rates of up to 12 MB/s

FRANCAIS

Conçue pour de nombreux appareils périphériques, l'interface USB, indépendante de la plate-forme, permet les liaisons simples, une puissance accrue et des options d'extension flexibles. TEAC présente maintenant une solution innovatrice de mémorisation avec les lecteurs portables FD-05PU

- Une véritable fonctionnalité plug-and-play
- Aucun réglage des interruptions ni des numéros d'identification (ID) n'est nécessaire
- Vitesse de transmission atteignant jusqu'à 12 MO/s

TEACs portable USB drive is also available in black and silver



USB Interface Specification Rev. 1.1

Operating Systems:

FD-05PUB: Windows 95 / 98 /
2000 / XP / Mac OS

Media:

3,5" Micro Floppy Disks

Power Consumption:

< 500 mA

Data Capacity:

FD-05PUB: 1.2 MB / 1.44 MB

USB Data Transfer Rate:

Full Speed 12 MB/s.

Data Transfer Rate:

250 / 300 / 500 KB

Recording Method:

MFM Shock: Operating: 5G max,
Non-Operating: 100 G max.

Safety Standards:

UL, CSA, TÜV, CE

Power Requirements:

DC +5,25V +4,4V, 500 mA max.

Dimensions (WxHxD):

104 x 22.3 x 160 mm

Weight:

320 g

MTBF:

30,000 hrs.