 



PEコンバータ PE-VK-5.1

部品番号: 7451

FESTO

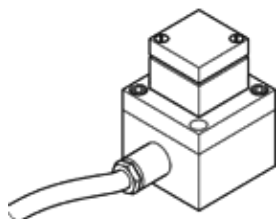

データシート

特長	値
認証	CCC
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
測定装置	相対圧力
測定方法	空電変換器
使用圧力	0 ... 0.25 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
流体温度	-10 ... 50 °C
周囲温度	-10 ... 50 °C
スイッチング機能	切換スイッチ
起動ポイント	0.0005 bar
切換ポイント	0.0001 bar
最大設定出力電圧 AC	250 V
最大設定出力電圧 DC	250 V
配線方式	ケーブル 4芯式
取付方法	オプション 1nのフレームに搭載 取付穴
取付方向	任意
接続ポート径	M5
質量	250 g
保護仕様	IP62