 



module de serrage EV-16-4

N° de pièce: 150682

FESTO

avec fonction de rappel

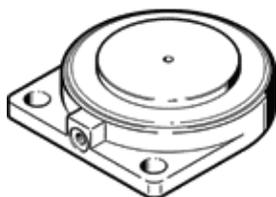

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	4 mm
Surface de serrage	Ø 16
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à simple effet
Pression de service	<= 6 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-10 ... 40 °C
Poids du produit	15 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique	M3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau diaphragme	TPE-U(PU)