

Design. Forhåndsvisning. Udskrivning. Alt sammen direkte fra din telefon.

M211-labelprinter



Design, forhåndsvisning og udskrivning – alt sammen direkte fra din telefon. Den enkle og intuitive M211-labelprinter er bygget til arbejdspladsen, kan køre hele dagen på en fuld opladning og kan modstå fald, stød og tryk.

- **Enkel. Nem. Intuitiv.**

Design, forhåndsvis og udskriv problemfrit labels fra den brancheførende app Ekspreslabels på din velkendte smartphone, og opret hurtigt forbindelse til din printer.

- **Påfør labels én gang.**

Nu med både labels i faste størrelser og kontinuerlige labels i mere end 90 kassetter, fyldt til bristepunktet med pålidelige, gennemprøvede og specielle labelmaterialer, som sidder godt fast og forbliver læsbare på enhver overflade i ethvert miljø.


- **Forbliver frisk og effektiv på enhver arbejdsplads.**

Klar til at udskrive labels hele dagen med en 0,5 kg letvægtsprinter, et stærkt batteri, kassetter lige til at sætte i og en integreret automatisk cutter. Overlever fald fra op til 1,8 meters højde, tryk på 110 kg og stød.

► **Labeloprettelse med få tryk.**

Bliv mobil, og få flere muligheder med Ekspreslabels.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile

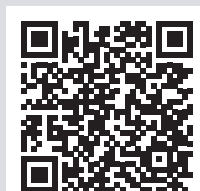

M211-labelprinter

Varenr.	Beskrivelse
170381	M211-printer – EMEA

Denne printer leveres i en kartonpakning med en M21-750-499-labelkassette, AC-strømledning med europæisk, britisk og amerikansk stik samt en hurtig startvejledning.

M211-labelprintersæt

Varenr.	Beskrivelse
170390	M211 EMEA-sæt

Dette printersæt leveres i en hård bæretaske med en M211-printer, M21-750-499-labelkassette, en hurtig startvejledning, AC-strømledning med europæisk, britisk og amerikansk stik, bælteclips og strømforsyningsenhed.

Tilbehør

Varenr.	Beskrivelse
170385	M211 bælteclips
170386	M211 hård bæretaske
170387	M211 powerbank
170388	M211 AC-adapter til stikkontakt EMEA
170425	M211 magnet

Printerspecifikationer

Specifikationer	
Udskriftsteknologi	Termisk overførsel
Udskriftsopløsning (dpi)	203
Udskrivningshastighed (mm/sek.)	15,24
Farvemuligheder	En enkelt farve
Kontinuerlige kontra udstansede labels	Kontinuerlig og udstansede
Maks. labelbredde (mm)	19,05
Maks. udskrivningslængde (mm)	914,40
Anbefalet brug pr. dag	100
Forbindelsesmuligheder	Bluetooth® 5 Low Energy (klasse II)
Softwarekompatibilitet	Mobilappen Ekspreslabels*
Understøttede mobiltelefoner og tablets	Android-enheder med Android OS 5+ iPhone 5S eller nyere med iOS 10+
Stregkodeltype	Mere end 20 stregkodeltyper er tilgængelige, inklusive QR og Datamatrix, med appen Ekspreslabels.
Integrerede symboler	Mere end 1.400 symboler i 18 kategorier er tilgængelige i appen Ekspreslabels.
Fysiske egenskaber	
Bredde x højde x dybde (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Vægt (kg)	0,54
Skærmindikatorer	LED-indikatorer viser forbindelsesstatus, batterimåler og fejlmeddelelser.
Cutter	Automatisk cutter
Garanti	2 år
Faldtest	Kan modstå fald på op til 1,8 meter Kan modstå tryk på op til 115 kg Kan modstå stød i henhold til militær standard (MIL-STD-810G)

* Download mobilappen Ekspreslabels: www.bradyeu.com/software/express-labels-mobile



Få mere at vide på
www.bradyeurope.com/M211

