




Beskyttelse for skarpe kanter og hull

• Flexiform kantbeskyttelse

Flexiform kantbeskyttelse benyttes for å beskytte ledninger som føres gjennom hull med skarpe kanter.

Egenskaper og fordeler

- Meget fleksibel
- Lett og sikker montering uten lim
- Meget høy slitasjestyrke
- Tettsittende for effektiv og visuell ryddig beskyttelse

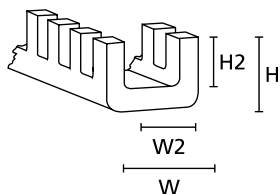

MATERIALE	Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-60°C til +95°C, (+130°C, 200 h)
Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Sertifiseringer	PAN 6480-A

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Paneltykkelse	Bredde (W)	Bredde (W2)	Høyde (H)	Høyde (H2)	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
G51NA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21109
G51NB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21209
G51NC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21309
G51ND	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21409
G51NE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21509
G51NF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21609
G51NG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21709
G51NH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21809

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Flexiform kantbeskyttelse er ikke selvklebende og er derfor ikke egnet for ytterkanter.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.