

## MERKMALE

- Verschiedene Gewinde sind erhältlich
- Vollständig gegen Staub abgedichtet
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
- Hergestellt aus hochwertigem Nylon 66
- Kontermutter im Lieferumfang enthalten

## Kabelverschraubung RS Pro PG 16 mit Kontermutter, Nylon, IP68

RS Best.-Nr. 822-9650



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Ein Sortiment an Kabelverschraubungen von RS PRO mit metrischem Gewinde, die ausgezeichnete Zugentlastung und Kabelschutz bieten. Kabelverschraubungen ermöglichen die Montage eines Kabel in einer Vorbohrung. Kabelverschraubungen werden üblicherweise in der Konstruktion und von Elektroingenieuren eingesetzt und sind einfach zu verwenden. Jede Kabelverschraubung ist als IP68 eingestuft, um sicherzustellen, dass der Kabelschutz äußerst widerstandsfähig gegen Außen- und andere raue Umgebungen ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

## Allgemeine

<b>Gewindegröße</b>	PG 16
<b>Material</b>	Nylon 66
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Kontermutter im Lieferumfang enthalten</b>	Ja
<b>Packungsgröße</b>	10
<b>Anwendung</b>	Maschinen mit empfindlichen Innenteilen, Telekommunikation, Durchflussmesser, Unterwasser-Stromgeneratoren

## Mechanische


<b>Maximaler Kabeldurchmesser</b>	14mm
<b>Minimaler Kabeldurchmesser</b>	10mm
<b>Gewindelänge L2</b>	26.2mm
<b>Dichtungen B1</b>	14mm
<b>Überstandslänge L1</b>	9.8mm
<b>Mutter L3</b>	19.5mm
<b>Gewindeinnendurchmesser D2</b>	17.2mm
<b>Außendurchmesser des Gewindes D1</b>	22.5mm

### Schutzkategorie

<b>IP-Schutzart</b>	IP68
---------------------	------

### Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	En 61340
<b>Normen erfüllt</b>	UL 94 V-2

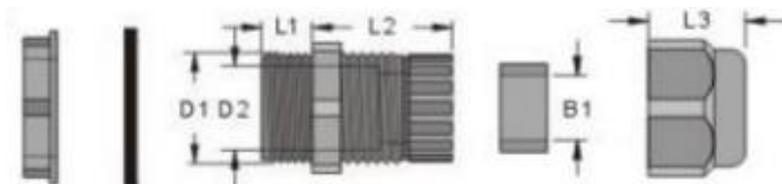

RS PART NUMBER	DESCRIPTION	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Cable Range	COLOR	Packsize
8229640	round top cable gland PG7 Grey IP68	12.5	8.3	8.9	7.9	20	13.3	3.5~6	GREY	10
8229644	round top cable gland PG9 Grey IP68	15.2	10.5	8	7.9	22	15.1	4~8		
8229653	round top cable gland PG11 Grey IP68	18.3	13.2	10.5	7.9	23.7	18.3	5~10		
8229656	round top cable gland PG13.5 Grey IP68	20.4	15.5	12	8.9	24.6	18.9	6~12		
8229650	round top cable gland PG16 Grey IP68	22.5	17.2	14	9.8	26.2	19.5	10~14		
8229669	round top cable gland PG21 Grey IP68	28.3	22.4	18.4	10.8	30	23.7	13~18		
8229662	round top cable gland PG29 Grey IP68	37	30.6	25	10.8	35	27.4	18~25		
8229666	round top cable gland PG7 Black IP68	12.5	8.3	8.9	7.9	20	13.3	3.5~6	BLACK	
8229675	round top cable gland PG9 Black IP68	15.2	10.5	8	7.9	22	15.1	4~8		
8229678	round top cable gland PG11 Black IP68	18.3	13.2	10.5	7.9	23.7	18.3	5~10		
8229672	round top cable gland PG13.5 Black IP68	20.4	15.5	12	8.9	24.6	18.9	6~12		
8229681	round top cable gland PG16 Black IP68	22.5	17.2	14	9.8	26.2	19.5	10~14		
8229684	round top cable gland PG21 Black IP68	28.3	22.4	18.4	10.8	30	23.7	13~18		
8229688	round top cable gland PG29 Black IP68	37	30.6	25	10.8	35	27.4	18~25		