

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



45-2736.1960.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2736.1...>

お客様の製品:

---



45-2736.1960.000

アクチュエーター

読み込み中...

#### 前面

フロント寸法:	Ø 40 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

#### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

#### 操作・表示部分

レンズ 色:	青
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	マッシュルームヘッド
レンズ 外観:	不透明

#### 機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
リリースタイプ:	ツイストリリース
機械的寿命:	操作回数30万回
使用周波数:	最大 600/h

重量: 0.046 kg

### 周辺条件


**IP前面保護等級:** IP66、IP67、IP69K  
**使用温度:** - 25 ° C ~ + 70 ° C  
**保存温度:** - 40 ° C ... + 80 ° C  
**耐衝撃性:** IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms  
**耐振動性:** IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g  
**耐候性:** IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 認証


**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant  
**規格:** IEC EN 60204-1

### その他

**簡単な説明:** アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 青, プラスチック, 不透明, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K, ツイストリリース  
**寸法:** Ø 40 mm  
**ハウジング 材質:** プラスチック  
**製品属性:** 時計回りにツイストロック解除  
**ヒント:** DIN EN ISO 13850およびEN 60204-1に準拠したアプリケーション  
**配線図:**

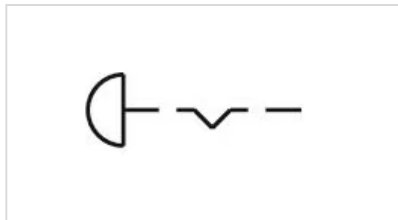

マウントカットアウト:

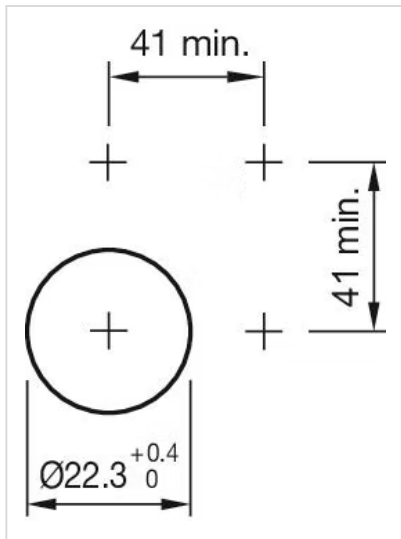

寸法図:

