

センサ/アクチュエータボックス - SACB-6/12-M23 - 1692828

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



図は8スロット仕様

センサ/アクチュエータボックス, アプリケーション: 標準, 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製, スロット数: 6, 極数: 5, コーディング: A - 標準, スロット割当て: ダブル, 状態表示: なし, ユニバーサル; マスターケーブル接続: M23プラグ接続 90°, シールド: なし

特長

- ✓ モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
- ✓ 柔軟性があり、1本のマスターケーブルに信号を分散してまとめることができる
- ✓ 省スペース: 2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 177959
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	112.62 g
関税	85366990
生産国	ポーランド
Sales Key	02
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

その他

定格電圧	120 V
最大動作電圧 U_{max}	135 V
I/O信号あたり電流容量	2 A
スロットあたり電流容量	4 A
定格電流の合計	12 A
極数	5
スロット数	6
UL94難燃性クラス	V0
センサ/アクチュエータ接続システム	M12メスコネクタ

センサ/アクチュエータボックス - SACB-6/12-M23 - 1692828

技術データ

環境条件

保護等級	IP65
	IP67
使用周囲温度	-20 °C ... 75 °C

マスターケーブルデータ/接続データ

接続方法	M23プラグ接続
締付けトルクスロットセンサ/アクチュエータケーブル	0.4 Nm

絶縁材質

ハウジングの材質	PA
コンタクト材質	CuSn
コンタクト表面材質	Ni/Au
コンタクトキャリア材質	PA
コンタクトの材質、マスターケーブル側	銅合金
コンタクト表面の材質、マスターケーブル側	金メッキ
コンタクトキャリアの材質、マスターケーブル側	PA
ネジスリーブの材質	PA
Oリング材質	NBR

ピンアサイン

スロット/極 = ケーブル色または接続	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	5 / 4 (A) = 17
	5 / 2 (B) = 9
	6 / 4 (A) = 2
	6 / 2 (B) = 13
	1-6 / 1 (+ 120 V) = 19
	1-6 / 3 (0 V) = 6
	1-6 / 5 (PE) = 12

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423

センサ/アクチュエータボックス - SACB-6/12-M23 - 1692828

分類

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27279219

ETIM

ETIM 2.0	EC000200
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC002585

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

認証

認証


認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証


提出した認証

認証の詳細


UL Recognized 	
mm ² /AWG/kcmil	22-16
定格電圧UN	120 V

センサ/アクチュエータボックス - SACB-6/12-M23 - 1692828

認証

cUL Recognized 	
mm ² /AWG/kcmil	22-16
定格電圧UN	120 V

EAC

cULus Recognized 
--

アクセサリ

アクセサリ

アッセンブリ工具

スパナ - PLUSCON-RCS - 1665062



特殊スパナ、M23コネクタハウジング (アッセンブリ) の取付け用工具、カブリングおよびスリーブハウジング用

デバイスマーキング

クイックマーカ - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



クイックマーカ、ラベリング、白、ラベリングなし、ラベリング可能：プロッタ、取付けタイプ：深いマーキング溝にスナップ止め、端子台幅：18 mm、印字エリア：18 x 5 mm

トルク工具

トルクドライバ - TSD 04 SAC - 1208429



トルクドライバ、プリセットトルクは0.4 Nm、M12コネクタ用4 mm六角ドライバ

センサ/アクチュエータボックス - SACB-6/12-M23 - 1692828

アクセサリ

ドライバ工具

工具 - SAC BIT M12-D15 - 1208432



M12コネクタでセンサ/アクチュエータケーブルをアセンブリしQUICKON高速接続テクノロジーでM12コネクタをアセンブリするためのナット、4 mm六角ドライバ用

工具 - SACC BIT M12-D20 - 1208445



Nut for assembling M12 connectors for assembly with a knurl diameter of 20 mm, for 4 mm hexagonal drive

マスターケーブル、アセンブリ

マスターケーブル - RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684056



マスターケーブル, アプリケーション : センサ/アクチュエータボックス, 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製, 極数: 19, スロット割当て: ダブル, 状態表示: なし; マスターケーブル接続: M23プラグ接続, PUR/PVC, ケーブル長: 5 m, シールド: なし

マスターケーブル - RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684069



マスターケーブル, アプリケーション : センサ/アクチュエータボックス, 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製, 極数: 19, スロット割当て: ダブル, 状態表示: なし; マスターケーブル接続: M23プラグ接続, PUR/PVC, ケーブル長: 10 m, シールド: なし

マスターケーブル - RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684072



マスターケーブル, アプリケーション : センサ/アクチュエータボックス, 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製, 極数: 19, スロット割当て: ダブル, 状態表示: なし; マスターケーブル接続: M23プラグ接続, PUR/PVC, ケーブル長: 5 m, シールド: なし

センサ/アクチュエータボックス - SACB-6/12-M23 - 1692828

アクセサリ

マスターケーブル - RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684085



マスターケーブル, アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス, 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製, 極数: 19, スロット割当て: ダブル, 状態表示: なし; マスターケーブル接続: M23プラグ接続, PUR/PVC, ケーブル長: 10 m, シールド: なし

メスコネクタ - V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000042



M23ソケット、19極、ストレート、自由に設定可能、ハンダ接続式、外径10~14 mmのケーブルに対応

メスコネクタ - V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000044



M23ソケット、19極、アングル、自由に設定可能、ハンダ接続式、外径10~14 mmのケーブルに対応

保護キャップ

ネジプラグ - PROT-M12 - 1680539



M12ネジプラグ、センサ/アクチュエータケーブル、ボックス、パネル貫通コネクタの未使用のM12ソケットに使用

保護キャップ - MSK 1 - 1665897



M23金属製シーリングキャップ、未使用のM23コネクタ用、スチール線なし

センサ/アクチュエータボックス - SACB-6/12-M23 - 1692828

アクセサリ

保護キャップ - MSK 2 - 1665907



M23金属製シーリングキャップ、未使用のM23コネクタ用、スチール線付き


保護キャップ - KSK 1 - 1685013



プラスチック製シーリングキャップ、未使用のM23コネクタ用


図面

配線図

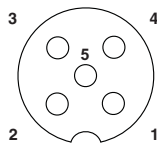


M12スロット、ソケット、5極

配線図

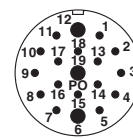

M23プラグ式接続ピン、19極

回路図

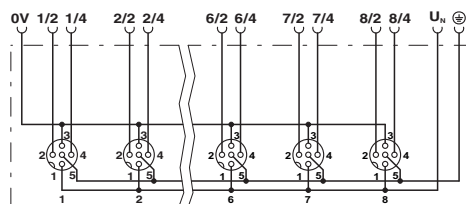

センサ/アクチュエータボックス - SACB-6/12-M23 - 1692828

外形寸法

