


## 180 - Alicates multitoma "gran capacidad"




### Description:

- Capacidad: 44 mm.
- Ideales para los accesos difíciles: Bocas largas y afiladas.
- Doble tratamiento térmico de las bocas: alta resistencia al desgaste, dureza de 60/62 HRC.
- Disponibles en 3 variantes: - 180.CPE: presentación cromada, vainas ergonómicas. - 180: presentación cromada. - 180.VE: presentación barnizado, con vainas antideslizantes aisladas 1000 Voltios, conformes con EN 60 900 y calificadas para trabajos en entornos eléctricos o en sus proximidades.

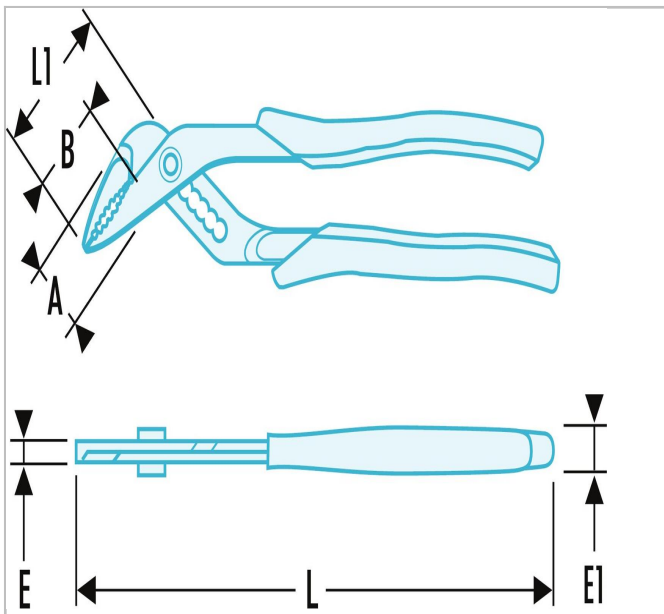

## Informations:

	A [mm]	Longitud [mm]	Longitud L1 [mm]	Grosor [mm]	Grosor E1 [mm]	Cabeza Altura C [mm]	Cabeza Anchura si [mm]	Peso [g]
<b>180</b>	30.0		58.0	8.0	14.0	35.0	30	320.0
<b>180.CPE</b>	30.0	250	58.0	8.0	22.0	35.0	30	360.0