

---

## ECO PRO CL A 30 W 230 V E27

HALOGEN ECO PRO CLASSIC A | Halogenlampen, klassische Kolbenform



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

---

### Produktvorteile

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

---

### Produkteigenschaften

- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ( $R_a: 100$ )
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h



HALOGEN  
ECO

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	30.00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	30.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	40 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00


### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	405 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	405 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht

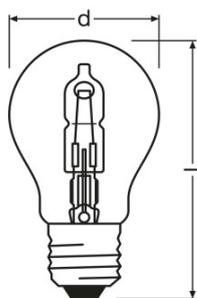

Durchmesser	55.0 mm
Gesamtlänge	97.0 mm
Länge	94.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	73.0 mm
Außenkolben	A55

### Lebensdauer

## Produktdatenblatt

<b>Nennlebensdauer</b>	2000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	2000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Socket (Normbezeichnung)</b>	E27
<b>Quecksilbergehalt der Lampe</b>	0.0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja

### Zertifikate & Standards

<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieverbrauch</b>	30 kWh/1000h


### Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGSA/C/UB-30-230-E27-73
<b>Bestellnummer</b>	64542 A PRO 30W

### Lichtverteilung

---

# Produktdatenblatt

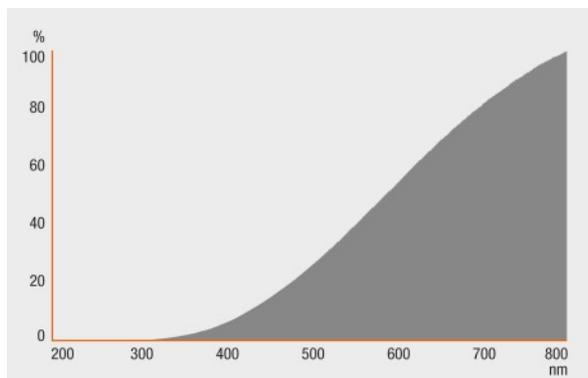

---

## Strahlungsverteilung

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321998057	ECO PRO CL A 30 W 230 V E27	Versandschachtel 20	234 mm x 105 mm x 286 mm	7.03 dm <sup>3</sup>	794.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Referenzen / Verweise

Erweitertes Sortiment für Nicht-EU-Länder siehe unter

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.