

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



704.510.0001



<https://rs-online.eao.com/component/704.510.0...>

お客様の製品:

---



## 704.510.000I アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	35 mm x 35 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	30 mm x 30 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバーバー 色:	半透明
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ショート

### 機械的特性

スイッチング動作:	レスト - オルタネイト
スイッチング ポジション:	2ポジション
スイッチング角度:	90° 背面
機械的寿命:	操作回数 ≤ 250万回
重量:	0.043 kg

## 認証

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant


## その他

簡単な説明: アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, 35 mm x 35 mm, 照光オプション, 黒, ショート, スクエア, 黒, プラスチック, レスト - オルタネイト


ヒント: 最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能

最大接点数: 3

スイッチングポジション:

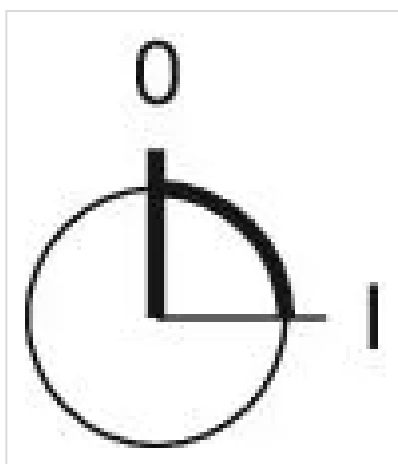

配線図:

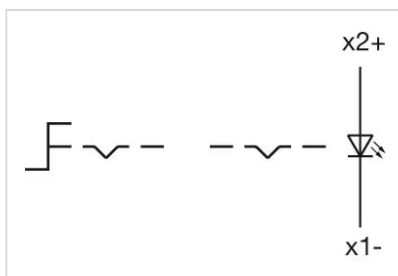


マウントカットアウト:



- A = ねじ端子
- B = スプリングケージ端子 (PIT)
- C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:

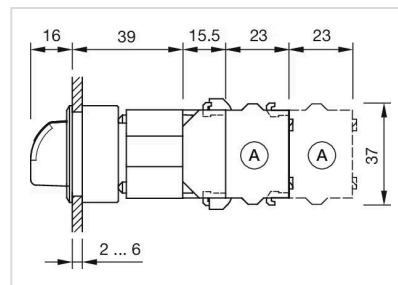

A = ねじ端子